

0.25 - 1.5 mm ² ① 250 V/4 kV/3 16 A	AWG 22 - 16	0.25 - 1.5 mm ² ① 250 V/4 kV/3 16 A	AWG 22 - 16
 9 mm / 最大被覆外径 Ø3.0 mm ②		 9 mm / 最大被覆外径 Ø3.0 mm ②	



製品説明	カラー	型番	包装単位 個数	カラー	型番	包装単位 個数
コネクタ, 2極 CAGE CLAMP®S スプリング付	ソケット, ストレインリリーフハウジング付 ケーブル外径 Ø3.8 - 8.2 mmに対応			プラグ, ストレインリリーフハウジング付 ケーブル外径 Ø3.8 - 8.2 mmに対応		
	ブラック	890-102	● 50	ブラック	890-112	● 50
	ホワイト	890-122	○ 50	ホワイト	890-132	○ 50
アクセサリ 嵌合を保持するロックングデバイスの装着(プラグまたはソケットのどちらかに1つ)が必要です。						
 ロックングデバイス スナッピンで取付け 抜け防止用	ブラック	890-111	100 (2 x 50)	ブラック	890-111	100 (2 x 50)
	ホワイト	890-131	100 (2 x 50)	ホワイト	890-131	100 (2 x 50)


Info	寸法
------	----

① 適合電線：0.25 - 1.5 mm² 単線 及び 可とうより線
0.25 - 1 mm² より線

② 各国の規格承認申請中

- ブラック コーディング A (L+ N-)
- ホワイト コーディング A (L+ N-)
- グレー コーディング B (1 2)

コーディングについては138 及び139 ページ参照。

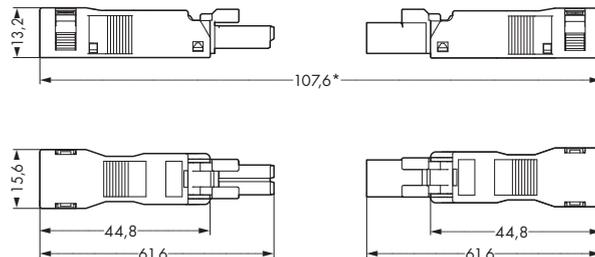

*コネクタ嵌合時全長