


中継・分岐およびアース端子台, 操作レバー付き TOPJOB® S, 6 (10) mm², 2106 シリーズ

技術仕様

0.5 ~ 6 (10) mm ² ①	AWG 20 ~ 8
800 V / 8 kV / 3 ②	600 V, 50 A ㉗
I _N 41 A (57 A / 10 mm ²)	
端子厚 (ピッチ) 7.5 mm	
13 ~ 15 mm / 最大被覆外径 Ø 7 mm	

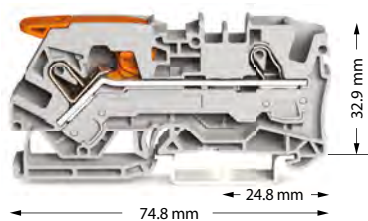

2 線中継・分岐端子台, 操作レバー付き

カラー	型番	個/梱包
○ グレー	2106-1201	25
● ブルー	2106-1204 ③	25

2 線アース端子台, 操作レバー付き

● グリーンイエロー	2106-1207	25
------------	-----------	----

製品別アクセサリ

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2106-1292	25
グレー	2106-1291	25

アクセサリ, 2106 シリーズ

適合マーキングシステム: WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 41 A, ライトグレー

2 極用	2006-402	25
3 極用	2006-403	25
4 極用	2006-404	25
5 極用	2006-405	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 41 A, ライトグレー

1 → 3	2006-433	25
1 → 4	2006-434	25
1 → 5	2006-435	25

スター結線用ジャンパ, 絶縁, I_N = 端子台 I_N, ライトグレー


1-3-5	2006-405/011-000	25
-------	------------------	----

プロテクティブワーニングマーカ 高電圧記号付, 5 端子台用

イエロー	2006-115	25
------	----------	----

技術仕様

0.5 ~ 6 (10) mm ² ①	AWG 20 ~ 8
800 V / 8 kV / 3 ②	600 V, 50 A ㉗
I _N 41 A (57 A / 10 mm ²)	
端子厚 (ピッチ) 7.5 mm	
13 ~ 15 mm / 最大被覆外径 Ø 7 mm	

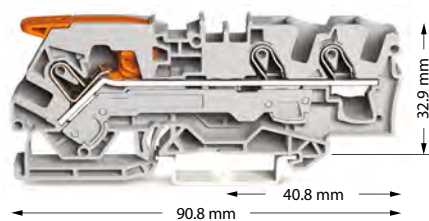

3 線中継・分岐端子台, 操作レバー付き

カラー	型番	個/梱包
○ グレー	2106-1301	25
● ブルー	2106-1304 ③	25

3 線アース端子台, 操作レバー付き

● グリーンイエロー	2106-1307	25
------------	-----------	----

製品別アクセサリ

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2106-1392	25
グレー	2106-1391	25

ロックアウトキャップ, 電線挿入口および操作スロット用

グレー	2006-191	25
-----	----------	----

TOPJOB® S 差込コネクタモジュール 組立式, ジャンバスロット用

グレー	2006-511	25
-----	----------	----

テストプラグアダプタ, Ø 4 mm テストプラグ用

グレー	2009-174	25
-----	----------	----

マーカストリップ

中央マーカスロット用, 10.7 mm 幅, ホワイト, 無地

1 m	709-196JW	1
25 m リール式	709-196JW/25	1

WMB マルチマーキングシステム

ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ~ 5.2 mm

無地	793-5501	5
----	----------	---

① 適合電線: 単線 / 可とうより線: 0.5 ~ 10 mm² / AWG 20 - 8
フェール圧着線: 0.5 ~ 6 mm² / AWG 20 - 10
差込接続: 単線: Ø 1.6 ~ 3.2 mm
フェール圧着線: 1.5 ~ 6 mm² / AWG 16 - 10
() 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により
使用できない場合があります
絶縁カラー付フェールについて 232, 233 ページを
ご参照ください

② 800 V = 定格電圧
8 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

③ Ex i の用途に適合

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
ジャンパ: 149 ページ
テストアクセサリ: 142 ページ
マーカ: 225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください