


中継・分岐およびアース端子台, プッシュボタン付き TOPJOB® S, 10 (16) mm², 2210 シリーズ

技術仕様

0.5 ~ 10 (16) mm ² ①	AWG 20 ~ 6
800 V / 8 kV / 3 ②	600 V, 65 A ㉖
I _N 57 A (76 A / 16 mm ²)	600 V, 64 A ㉗
端子厚 (ピッチ) 10 mm	
≡ 17 ~ 19 mm / 最大被覆外径 Ø 8.5 mm	

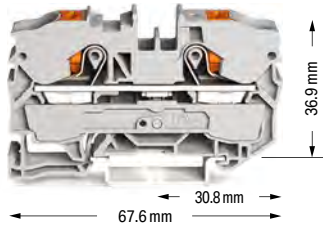

2 線中継・分岐端子台, プッシュボタン付き

カラー	型番	個/梱包
○ グレー	2210-1201	25
● ブルー	2210-1204 ③	25

2 線アース端子台, プッシュボタン付き

● グリーンイエロー	2210-1207	25
------------	-----------	----

製品別アクセサリ

エンドプレート, 1 mm 厚

	オレンジ	2010-1292	25
	グレー	2010-1291	25

アクセサリ, 2210 シリーズ

適合マーキングシステム: WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 57 A, ライトグレー

	2 極用	2010-402	25
	3 極用	2010-403	25
	4 極用	2010-404	25
	5 極用	2010-405	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 57 A, ライトグレー


	1 → 3	2010-433	25
	1 → 4	2010-434	25
	1 → 5	2010-435	25

スター結線用ジャンパ, 絶縁, I_N = 端子台 I_N, ライトグレー

	1-3-5	2010-405/011-000	25
--	-------	------------------	----

技術仕様

0.5 ~ 10 (16) mm ² ①	AWG 20 ~ 6
800 V / 8 kV / 3 ②	600 V, 65 A ㉖
I _N 57 A (76 A / 16 mm ²)	600 V, 64 A ㉗
端子厚 (ピッチ) 10 mm	
≡ 17 ~ 19 mm / 最大被覆外径 Ø 8.5 mm	

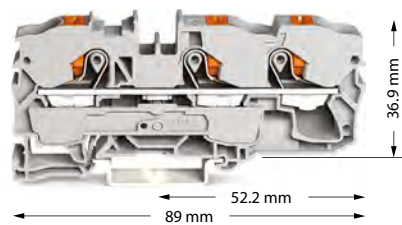

3 線中継・分岐端子台, プッシュボタン付き

カラー	型番	個/梱包
○ グレー	2210-1301	25
● ブルー	2210-1304 ③	25

3 線アース端子台, プッシュボタン付き

● グリーンイエロー	2210-1307	25
------------	-----------	----

製品別アクセサリ

エンドプレート, 1 mm 厚

	オレンジ	2010-1392	25
	グレー	2010-1391	25

① 適合電線: 単線 / 可とうより線; 0.5 ~ 16 mm² / AWG 20 - 6
フェールル圧着線; 0.5 ~ 10 mm² / AWG 20 - 8
差込接続: 単線; Ø 2 ~ 4 mm
フェールル圧着線; 2.5 ~ 10 mm² / AWG 14 - 8
() 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により
使用できない場合があります
絶縁カラー付フェールルについては 232, 233 ページを
ご参照ください

② 800 V = 定格電圧
8 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

③ Ex i の用途に適合

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
ジャンパ: 149 ページ
テストアクセサリ: 142 ページ
マーカ: 225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

接触防止カバー

結線しない電線挿入口に取り付けて感電を防止

	イエロー	2010-100	25
--	------	----------	----

TOPJOB® S 差込コネクタモジュール 組立式, ジャンバスロット用

	グレー	2010-511	25
--	-----	----------	----

テストプラグアダプタ, Ø 4 mm テストプラグ用

	グレー	2009-174	25
--	-----	----------	----

マーカストリップ

中央マーカスロット用, 10.7 mm 幅, ホワイト, 無地

	1 m	709-196JW	1
	25 m リール式	709-196JW/25	1

WMB マルチマーキングシステム

ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ~ 5.2 mm

	無地	793-5501	5
--	----	----------	---