


手動用 空冷 フレキシブルトーチ

WP-150/WP-200(4点組立型) 【 80Amp.~200Amp. 】

3つのパーツと7種類のヘッドを組み合わせて、幅広くアレンジ可能

7種類のヘッドを交換する事で様々な用途に対応できる、4点組立型フレキシブルトーチ。ヘッド部分のしなやかな可動が可能。

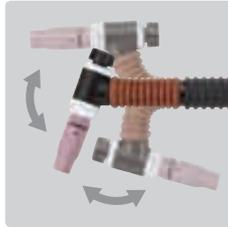

ヘッド部分可動イメージ



トーチセットイメージ WP-150-12R-1726

■ WP-150



WP-150-24
出力
直流: 80Amp
交流: 50Amp



WP-150-2490
出力
直流: 80Amp
交流: 50Amp



WP-150-9
出力
直流: 125Amp
交流: 100Amp



WP-150-990
出力
直流: 125Amp
交流: 100Amp



WP-150-9P
出力
直流: 125Amp
交流: 100Amp



WP-150-1726
出力
直流: 150Amp
交流: 115Amp



WP-150-1726P
出力
直流: 150Amp
交流: 115Amp

■ WP-200



WP-200-24
出力
直流: 100Amp
交流: 75Amp



WP-200-2490
出力
直流: 100Amp
交流: 75Amp



WP-200-9
出力
直流: 160Amp
交流: 120Amp



WP-200-990
出力
直流: 160Amp
交流: 120Amp



WP-200-9P
出力
直流: 160Amp
交流: 120Amp



WP-200-1726
出力
直流: 200Amp
交流: 150Amp



WP-200-1726P
出力
直流: 200Amp
交流: 150Amp

手動/空冷/フレキシブル

手動/空冷/固定

手動/水冷/フレキシブル

手動/水冷/固定

自動/空冷

自動/水冷

交換部品

その他