

ビーハ ソフトフィニッシュ®ドライバー



手のひらで滑りにくいソフトラバーハンドルが高トルクの締め付けと快適な使用感をお約束致します。先端のビーハクロームトップ加工により、完璧にねじを捕えます。




標準の乾いた手で最も握りやすいソフトフィニッシュ®ハンドルの構造

衝撃に強く、リサイクルも可能な特殊プラスチック製。

高トルクを実現するために太径になっています。

作業中に転がらないようフラットになっています。

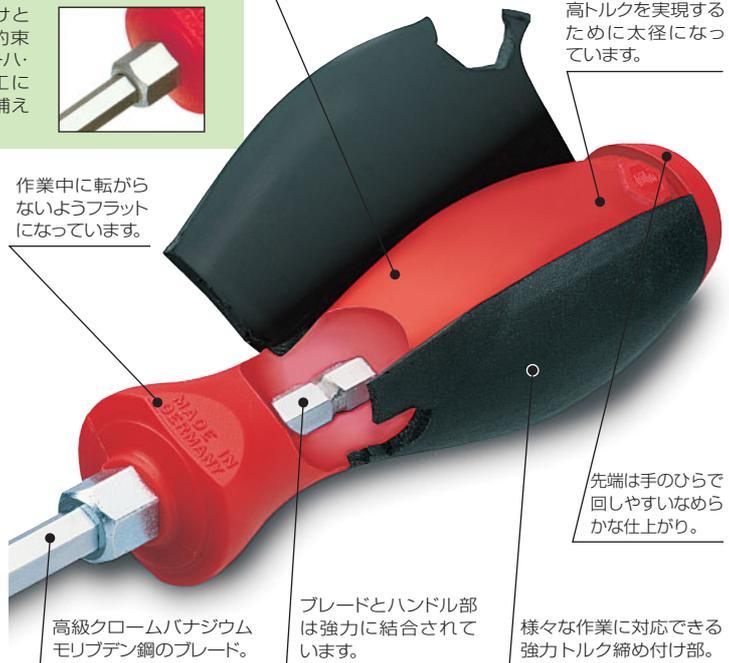

先端は手のひらで回しやすいめらかな仕上がり。

高級クロームバナジウムモリブデン鋼のブレード。

ブレードとハンドル部は強力に結合されています。

様々な作業に対応できる強力トルク締め付け部。

ソフトフィニッシュ® プラスドライバー



311

丸ブレードのプラスドライバー。ビーハ・ソフトフィニッシュ®ハンドル。ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼き入れ後、クロームメッキ仕上げ。先端はビーハ・クロームトップ加工。

型番	+	—	—	●	—	—	—	—	価格
311P006	0	60	164	3.0	23	33	10	¥ 760	
311P108	1	80	191	4.5	30	57	10	¥ 860	
311P120	1	200	311	4.5	30	75	10	¥1,070	
311P130	1	300	411	4.5	30	90	5	¥1,220	
311P210	2	100	218	6.0	36	97	10	¥1,130	
311P220	2	200	318	6.0	36	121	5	¥1,350	
311P230	2	300	418	6.0	36	152	5	¥1,510	
311P315	3	150	274	8.0	41	159	10	¥1,680	
311P420	4	200	324	10.0	41	245	5	¥2,240	

ソフトフィニッシュ® マイナスドライバー



302

丸ブレードのマイナスドライバー。ビーハ・ソフトフィニッシュ®ハンドル。ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼き入れ、クロームメッキ。先端はビーハ・クロームトップ加工。

型番	①	—	—	●	—	—	—	—	価格
302S2507	2.5	75	0.4	179	2.5	23	31	10	¥ 600
302S3510	3.5	100	0.6	204	3.5	23	38	10	¥ 690
302S4010	4.0	100	0.8	211	4.0	30	59	10	¥ 720
302S4015	4.0	150	0.8	261	4.0	30	63	10	¥ 820
302S4020	4.0	200	0.8	311	4.0	30	69	10	¥ 950
302S4512	4.5	125	0.8	236	4.5	30	62	10	¥ 790
302S5512	5.5	125	1.0	236	5.5	30	74	10	¥1,060
302S5515	5.5	150	1.0	261	5.5	30	79	10	¥1,100
302S5520	5.5	200	1.0	311	5.5	30	90	10	¥1,200
302S6510	6.5	100	1.2	218	6.0	36	97	10	¥1,150
302S6515	6.5	150	1.2	268	6.0	36	109	10	¥1,240
302S6520	6.5	200	1.2	318	6.0	36	121	5	¥1,380
302S8015	8.0	150	1.2	274	7.0	41	140	10	¥1,590

六角ボルスター付プラスドライバー(ソフトフィニッシュ®)



312

より強力なトルクで締め付けるための六角ボルスター付。ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼き入れ後、クロームメッキ仕上げ。先端はビーハ・クロームトップ加工。

型番	+	—	—	●	○	—	—	—	価格
312P108	1	80	186	5.0	8	30	67	10	¥1,100
312P210	2	100	213	6.0	10	36	106	10	¥1,490
312P315	3	150	268	8.0	13	41	181	10	¥2,100
312P420	4	200	318	10.0	16	41	283	5	¥2,700