

TS15 用小型端子台 AKZ, AKE, WDU1.5

ATEX 認定コンポーネントを危険な領域の用途で使用する際、技術付録にある取付手順およびアクセサリの定格データを考慮しなければなりません。

幅/長さ/高さ (mm) TS 15 x 7.5 用	mm
最大電流/最大接続電線サイズ	A/mm <sup>2</sup>
最大接続電線範囲	mm <sup>2</sup>

技術データ

定格データ	
定格電圧	V
定格電流	A
定格電線断面積	mm <sup>2</sup>
耐電圧/汚染クラス	kV/-
ゲージピン (IEC 60 947-1) / 難燃性 (UL94)	
取得規格	
接続電線 (H05V/H07V)	
単線/燃線 (H05V/H07V)	mm <sup>2</sup>
細燃線/スリーブ付	mm <sup>2</sup>
端子ネジ締付トルク (ネジサイズ)	Nm
電線剥離長さ/ドライバー先端サイズ	mm/-
同サイズの電線2本接続	
単線/燃線 (H05V/H07V)	mm <sup>2</sup>
細燃線/スリーブ付	mm <sup>2</sup>
備考	

注文データ

本体	
	Wemid ダークベージュ (PA)
	Wemid ブルー (PA)
備考	

アクセサリ

Querverbindung steckbar	
	2極
	3極
	4極
	10極
終端板/分離板	
	Wemid ダークベージュ
終端止	
	Wemid ダークベージュ

マーカ	
	端子台マーカ
アクセサリの詳細につきましては、セクション F をご覧ください。	

※ 1 : 取付レールについては F.22-25 をご覧ください。  
 ※ 2 : 圧着端子スリーブについては F.73-F.85 をご覧ください。

WDU 1.5/R 3.5

1.5 mm<sup>2</sup>



3.5 x 24.5 x 25	
17.5 / 1.5	
0.13...1.5	

IEC 60947-7-1				Ex e ll  II 2 G D			
IEC	UL	CSA	EN 60079-7	IEC	UL	CSA	EN 60079-7
400	300	300	275	400	300	300	275
17.5	10	10	14	16	10	10	15
1.5	AWG 26...14	AWG 26...16	1.5	1.5	AWG 26...14	AWG 26...16	1.5
				4 / 3			
				A1 / V-0			
				KEMA 99ATEX6545 U			
定格電線範囲							
0.5...1.5 / 1.5...1.5		0.5...1.5 / 0.5...1.5		0.3 Nm (M 2)		7 / 0.4 x 2.5 mm	
0.5...0.75		0.5...0.75 / 0.5...0.5					
圧着端子付1.5mm <sup>2</sup> 導線の圧着工具としてPZ 6/5を推奨します。							


型式	梱包	品番
WDU 1.5/R3.5	100	1753280000
WDU 1.5/R3.5 BL	100	1754170000

型式	通電許容電流 [A]	梱包	品番
ZQV 1.5N/R3.5/2 GE	17.5 A	50	1754210000
ZQV 1.5N/R3.5/3 GE	17.5 A	50	1754220000
ZQV 1.5N/R3.5/4 GE	17.5 A	20	1754230000
ZQV 1.5N/R3.5/10 GE	17.5 A	20	1754290000
厚さ [mm]			
WAP WDU 1.5/R3.5	1.5 mm	20	1754190000
EW 15	10 mm	50	0382860000

マーカ	
	DEK 5/3.5
アクセサリの詳細につきましては、セクション F をご覧ください。	

WDK 1.5/R3.5

1.5 mm<sup>2</sup>

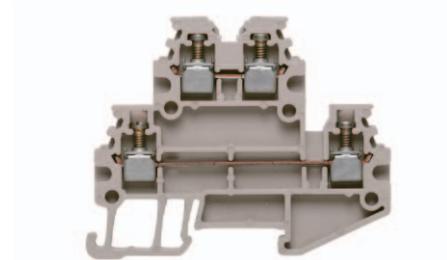

3.5 x 46.5 x 38.5	
16 / 1.5	
0.13...1.5	

IEC 60947-7-1				Ex e ll  II 2 G D			
IEC	UL	CSA	EN 60079-7	IEC	UL	CSA	EN 60079-7
400	300	300	275	400	300	300	275
16	10	10	15	16	10	10	15
1.5	AWG 26...14	AWG 26...16	1.5	1.5	AWG 26...14	AWG 26...16	1.5
				4 / 3			
				A1 / V-0			
				KEMA 99ATEX6545 U			
定格電線範囲							
0.5...1.5 / 1.5...1.5		0.5...1.5 / 0.5...1.5		0.3 Nm (M 2)		7 / 0.4 x 2.5 mm	
0.5...0.75		0.5...0.75 / 0.5...0.5					
圧着端子付1.5mm <sup>2</sup> 導線の圧着工具としてPZ 6/5を推奨します。							

型式	梱包	品番
WDK 1.5/R3.5	100	1753290000
WDK 1.5/R3.5 BL	100	1754180000

型式	通電許容電流 [A]	梱包	品番
ZQV 1.5N/R3.5/2 GE	17.5 A	50	1754210000
ZQV 1.5N/R3.5/3 GE	17.5 A	50	1754220000
ZQV 1.5N/R3.5/4 GE	17.5 A	20	1754230000
ZQV 1.5N/R3.5/10 GE	17.5 A	20	1754290000
厚さ [mm]			
WAP WDK1.5/R3.5	1.5 mm	20	1754200000
EW 15	10 mm	50	0382860000

マーカ	
	DEK 5/3.5
アクセサリの詳細につきましては、セクション F をご覧ください。	