




本器は、結線を外さずに取り付けが可能な分割 CT です。
新設・既設にかかわらず、大幅な工数削減を可能にします。
100、200、400、600A の回路に使用することができます。

- 対応機種：WTM-PE、WPC、WLD

特長

- 活線取付が可能な分割形
- ワンタッチ取付け可能
- 2次側開放時の保護回路を内蔵

型式

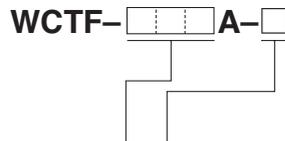


シリーズ	定格電流	付属ケーブル	内容
WCTF			分割CT
	100		定格1次電流100A用
	200		定格1次電流200A用
	400		定格1次電流400A用
	600		定格1次電流600A用
		K	あり ※WTM、WPC対応CT
		N	なし ※WLD対応CT

仕様

定格一次電流	WCTF-100A	100A
	WCTF-200A	200A
	WCTF-400A	400A
	WCTF-600A	600A
定格周波数	50/60Hz	
最大許容電流	WCTF-100A	200% 連続
	WCTF-200A	150% 連続
	WCTF-400A	125% 連続
	WCTF-600A	130% 連続
比 誤 差	± 1% (定格 100%)、± 1.2% (定格 10%)	
	最高電圧 低圧用 600V 以下 (被覆電線) 裸線の場合は AC300V 以下	
耐 電 圧	出力端子と外装ケース間 AC2200V 1分間	
絶 縁 抵 抗	出力端子と外装ケース間 500V メガにて 100MΩ 以上	
出 力 保 護 質 量	7.5V クランプ素子	
	WCTF-100A	約 85g
	WCTF-200A	約 190g
	WCTF-400A	約 310g
WCTF-600A	約 360g	
出 力 カ リ ード	WCTF-□□□A-K のみケーブル付属 (WCTF-TC-00)	
使用温度範囲	-20 ~ 55℃、80%RH 以下・結露のないこと	
出 力 端 子	M3 取付ネジ (締付トルク 5.0 ~ 6.0kgf・cm)	
取 付 方 法	屋内組み込み、固定は結束バンドなど ※取付方法に関しては、「取扱説明書」をご参照ください。	

外形図

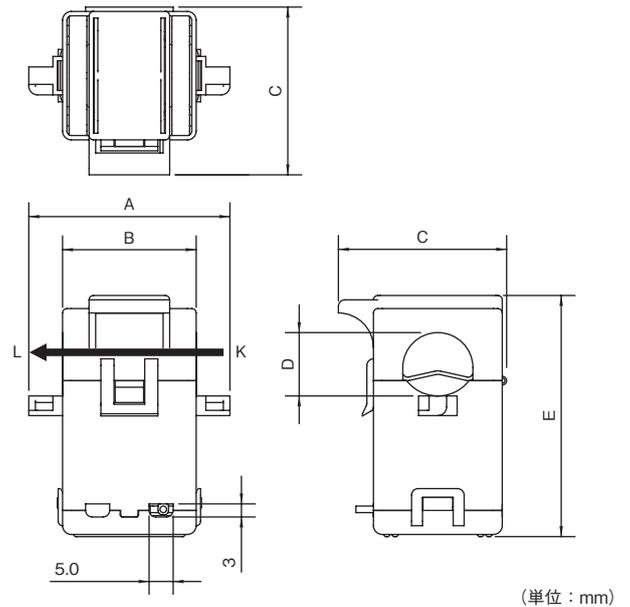

形式	A	B	C	D	E
WCTF-100A-K	45.9	30.5	38.4	14.5	55.2
WCTF-200A-K	52.5	35.5	56.9	24.0	76.2
WCTF-400A-K	53.5	35.5	74.5	35.5	92.95
WCTF-600A-K					

付属品

付属ケーブル (WCTF-TC-00)
WCTF-□□□A-K用 CT取り出しケーブル

ケーブル長 90mm

※ WCTF-□□□A-K 1台に対し、本ケーブルを1本追加して出荷致します。

