



プリワイヤタイプ

形 FL7M-3T7HD

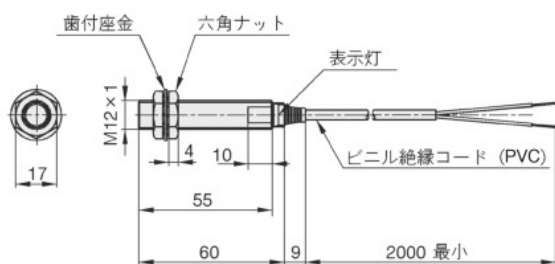


ビニル絶縁コード(耐油性: 0.3mm², 60/φ0.08, 2心)φ4
キャップ色: オレンジ

形 FL7M-7T7HD

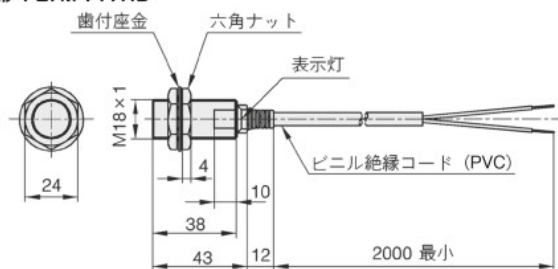

ビニル絶縁コード(耐油性: 0.5mm², 45/φ0.12, 2心)φ6
キャップ色: オレンジ


形 FL7M-10T7D

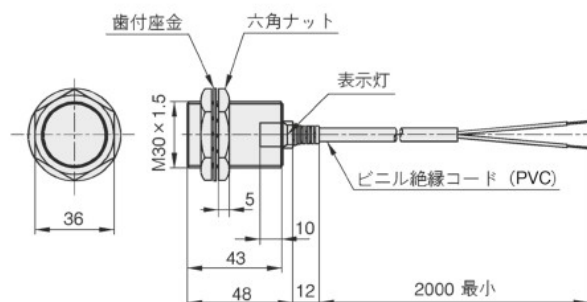

ビニル絶縁コード(耐油性: 0.5mm², 45/φ0.12, 2心)φ6
キャップ色: オレンジ


直出しコネクタタイプ

形 FL7M-3T7H□-CN

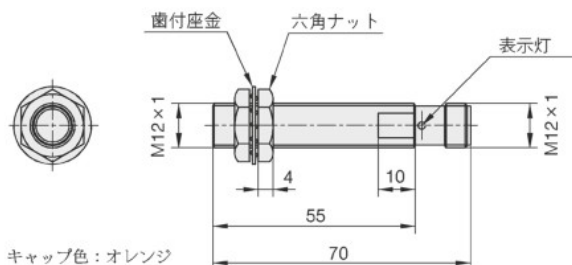


キャップ色: オレンジ

形 FL7M-7T7H□-CN

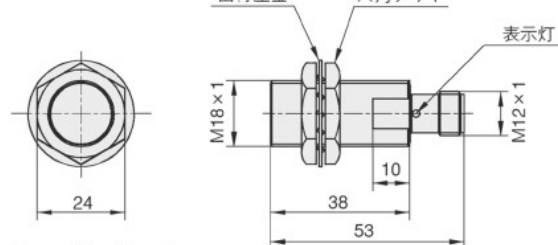


キャップ色: オレンジ

形 FL7M-10T7□-CN

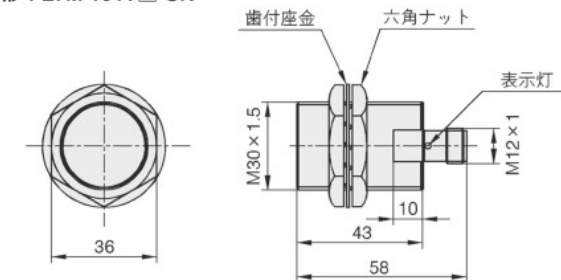


キャップ色: オレンジ

 (注)



ストレートタイプのコネクタを組付けた時、L1の寸法は、全長に約30mmプラスした寸法となります。

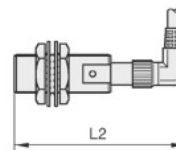

アングルタイプのコネクタを組付けた時の全長L2は、全長に20mmプラスした寸法となります。

光电
スイッチ

計測・
判別センサ

近接
スイッチ

リミット
スイッチ

シリンダ形

角形

テクニカルガイド

形 FL7M-□□□□
(一般)

形 FL7M-□□□□
(長距離)

形 FL7M-□□□□W
(耐スパッタ)

形 FL7S-□□□□
(フルステンレス)

形 FL7M-□□□□-C
(耐環境)

形 FL7M-□□□□A
(アルミ粉対策)

形 FL7M-□□□□
(非シールド)

形 FL7M-□□□□
(AC/DC2)

形 FL7M-□□□□
(DC3)

配線作業の軽減には、コード付コネクタが有効です。



E-001ページをご覧ください