

MS99

製品一覧表

WO81

WO71

FR51A

MS99

MS99S

MS61A-RA

QDP33

EMD8A

EMD7

EMT1

EMTGP1

EMT1H

EMT6

EMP5A

EMRT1

HWS15A

アクセサリ

応用

注意事項

保守

微差圧スイッチ

- ・多糸ねじ採用による広い設定範囲
- ・接点の共通化により、一般負荷、微小負荷の指定が不要
- ・高精度を実現
- ・口金を交換することで様々な配管接続が可能(口金交換型のみ)
- ・EC指令(CEマーキング)適合品もラインナップ(定格電圧30V DC以下仕様)

CE
定格電圧30V DC以下
仕様のみ

RoHS



MS99 V形
(口金一体型)




MS99 C形
(口金交換型)

製品コード

M S 9 9 L V 500 D V

(例)

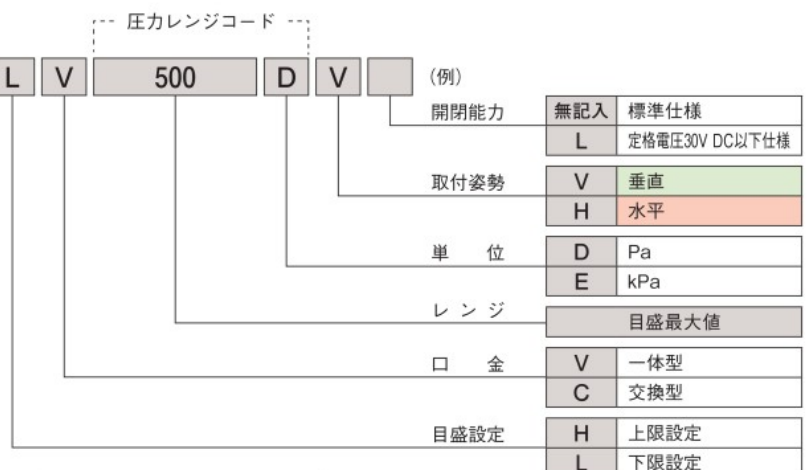

〈主な利用分野〉

- ・一般工場管理設備
- ・集塵機負圧・空調機器差圧
- ・フィルタ圧損管理
- ・精密機械製造ライン
- ・ビル空調管理設備

〈用途〉

- ・エアフィルタ目詰まり検出
- ・クリーンルーム室圧計測
- ・バグフィルタ目詰まり計測
- ・通風・排気装置の動圧計測

※ (p.114~117参照)

◆お問い合わせ・ご注文の際は、上記製品コードにてご指定ください。