







Turning Inserts - Negative VNMG (35° Rhombic)

Series	IC	S
VN** 1604	9.525	4.76

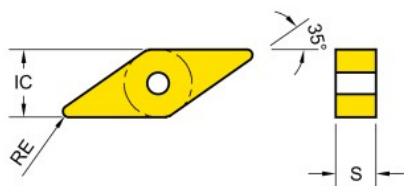

EDP 2200..

● : Stock item ○ : Order made item

VNMG	Designation	RE	Fn (mm/rev.)	Ap (mm)	K10	P05	P10	P15	P10	P20	P30	P20	M25	M15	M30	M40	S10	P15	M15	N20	N20	
					K20	K30	K30	K30	K30	K30	K30	K30	K30	K30	K30	K30	K30	K30	K30	K30	K30	K30
-MF 	VNMG 160404 - MF	0.4	0.07 ~ 0.30	0.2 ~ 1.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	VNMG 160408 - MF	0.8	0.07 ~ 0.30	0.2 ~ 1.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
-MM 	VNMG 160404 - MM	0.4	0.20 ~ 0.35	0.5 ~ 3.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	VNMG 160408 - MM	0.8	0.20 ~ 0.35	1.0 ~ 3.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
-MG 	VNMG 160404 - MG	0.4	0.20 ~ 0.40	0.5 ~ 4.0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	VNMG 160408 - MG	0.8	0.20 ~ 0.40	1.0 ~ 4.0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	VNMG 160412 - MG	1.2	0.20 ~ 0.40	1.5 ~ 4.0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
-MR 	VNMG 160408 - MR	0.8	0.30 ~ 0.55	2.0 ~ 5.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	VNMG 160408 - SR	0.8	0.30 ~ 0.55	2.0 ~ 5.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
-PSF 	VNMG 160404 - PSF	0.4	0.07 ~ 0.30	0.3 ~ 2.0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	VNMG 160408 - PSF	0.8	0.10 ~ 0.30	0.5 ~ 2.0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○