

SUS304 ステンパイプ

12063142400



特徴 材質はステンレス (SUS304) JIS G3446 に準じる。

用途 ゲンコ止めなどと組み合わせて使用し、造形物を作る。

●内径参考値

外径	9.5	13	16	19	25	32	38
内径	8.5	11.4	14.4	17.4	23.4	30	36
内径公差	±0.3	±0.32	±0.32	±0.32	±0.32	±0.42	±0.42

※数値には多少公差がございます。

※製造工程上、約0.3mmの高さの溶接部があります。


JAN コード	サイズ	注文単位 (ロット)	入数
4979874053480	9.5X910	10	1
4979874053497	9.5X1820	10	1
4979874053503	9.5X3650	10	1
4979874053510	13X910	10	1
4979874053527	13X1820	10	1
4979874053534	13X3650	10	1
4979874053541	16X910	10	1
4979874053558	16X1820	10	1
4979874053565	16X3650	10	1
4979874053572	19X910	10	1
4979874053589	19X1820	10	1
4979874053596	19X3650	5	1
4979874053602	25X910	10	1
4979874053619	25X1820	10	1
4979874053626	25X3650	5	1
4979874053633	32X910	5	1
4979874053640	32X1820	5	1
4979874053657	32X3650	5	1
4979874081766	38X910	4	1
4979874081773	38X1820	4	1
4979874081780	38X3650	4	1



カタログコード HANNO

ストレート (ACE)

12066142300

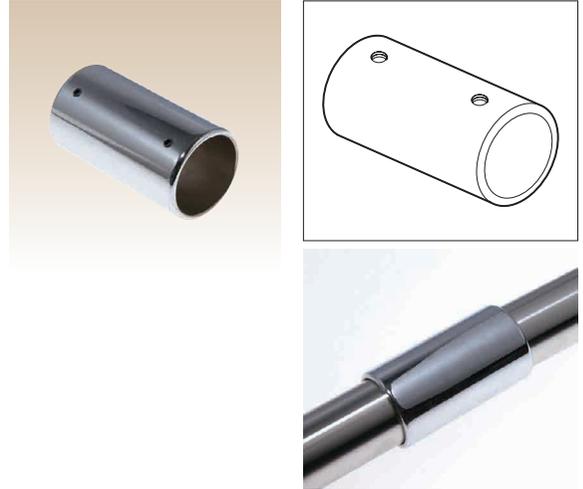

特徴 材質は亜鉛ダイカストで、クロームメッキ。止めねじ (M4) でパイプを外れにくくできる。

用途 2本のパイプをまっすぐにつなげる。

(単位: mm)			
サイズ	A	B	C
19	19.2	50	25
25	25.2	60	32
32	32.2	70	38

※寸法には多少の公差がございます。

JAN コード	サイズ	注文単位 (ロット)	入数
4979874012746	19MM	10	1
4979874012753	25MM	10	1
4979874012760	32MM	10	1



カタログコード HANR