




強力長シャックル



特長 コンパクト設計で安全性・作業性を両立させたシャックルです。

用途 矢板の引抜き作業などに最適です。

材質 鉄 (表面処理) 塗装

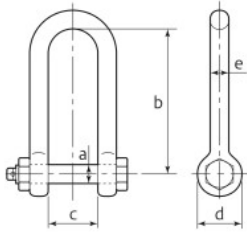

サイズ	a	b	c	d	e	単位:mm 基本 使用荷重
TSL-2.5T	φ16	130	45	φ16	38	25kN
TSL4t×160	φ19	160	50	φ19	45	40kN
TSL6t×170	φ22	170	50	φ22	54	60kN

JAN	品名	サイズ	入数	LOT
4979874860378	強力長シャックル	TSL-2.5t	1	1
4979874860385	強力長シャックル	TSL4tX160	1	1
4979874860392	強力長シャックル	TSL6tX170	1	1


ステンレスシャックル



特長 材質はステンレスでサビにくい。サイズは呼び径です。

用途 シンプルやワイヤーグリップなどと組み合わせて使用。

材質 ステンレス

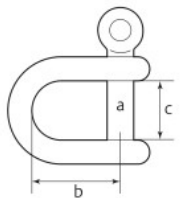

サイズ	a	b	c	単位:mm 使用荷重(kgf)
4	4	15	9	50
5	5	18	10	90
6	6	23	13	170
7	7	25	15	200
8	8	29	17	250
9	9	32	19	300
10	10	36	23	350
12	12	42	25	420
14	14	50	27	500
16	16	49	32	800

JAN	品名	サイズ	入数	LOT
4979874050670	ステン シャックル	4	1	5
4979874050687	ステン シャックル	5	1	5
4979874050694	ステン シャックル	6	1	5
4979874003249	ステン シャックル M	7MM	1	5
4979874003256	ステン シャックル M	8MM	1	5
4979874003263	ステン シャックル M	9MM	1	5
4979874050731	ステン シャックル	10	1	5
4979874003270	ステン シャックル M	12MM	1	5
4979874050755	ステン シャックル	14	1	1
4979874003287	ステン シャックル M	16MM	1	1


ステンレスロングシャックル



特長 材質はステンレスでサビにくい。サイズは呼び径です。

用途 穴付止板などにシャックルを取り付け、ロープやチェーンを止める時などに使用。

材質 ステンレス

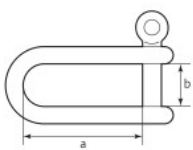

サイズ	a	b	単位:mm 使用荷重(kgf)
4	30.5	8	50
5	37	10	90
6	44.5	12.6	170
8	60	15.7	250
10	74	21.2	350
12	89.2	24.5	420

JAN	品名	サイズ	入数	LOT
4979874050779	ステン ロングシャックル	4	1	5
4979874050786	ステン ロングシャックル	5	1	5
4979874050793	ステン ロングシャックル	6	1	5
4979874046635	ステン ロングシャックル	8	1	3
4979874050809	ステン ロングシャックル	10	1	3
4979874050816	ステン ロングシャックル	12	1	1

ボルト

小ねじ

ナット

ねじ付属

タッピング

ドリルねじ

木ねじ

アンカー・
プラグ

フック

釘・鉄

建築用金具・
ねじ・釘

住宅基礎

波板関連

外壁・
天井関連手すり・
パイプ

配管部材

ロープ・
ワイヤー

チェーン

DIY
シリーズ

隅金

ステー・
補助金具

棚受け金具

キャスター

戸車

針金

ばね

鍵・錠

ゴム

安全用品

金属素材

カー用品

Sカン・
その他

現場改善

健康