



Tナット・ロング

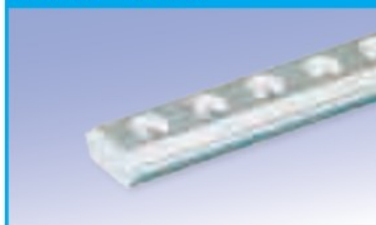


型番	タップ数
NT	-N
M4	M5
M6	
タップ数 02～20まで	
価格	¥160/N02
タップの数が1つ増す毎に¥40アップ	
仕様	
材質	A6063S
表面処理	白アルマイト

Tナット・ロング穴無し材

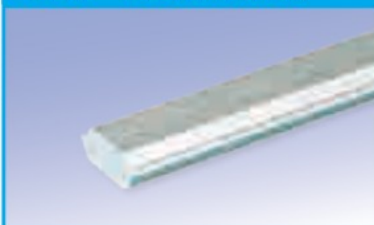


型番	切断長さ(mm)
NTL	-
最小単位 0.1	
最大切断寸法	3000.0
最小切断寸法	10.0
価格	¥240/m
切断費	¥80
仕様	
材質	A6063S
表面処理	白アルマイト
質量	180g/m

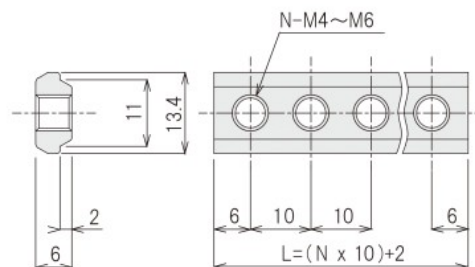

■Tナット・ロング

■切断面のアルマイト処理はありません。

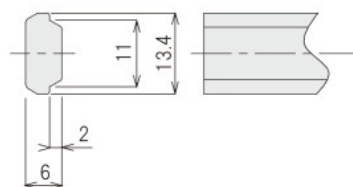


■Tナット・ロング穴無し材

■穴加工はありません。

■切断面のアルマイト処理はありません。

40
series

ロックシステム

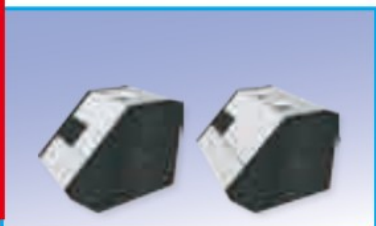

型番	長さ(mm)
PB24-L	-
25	40
価格	PB24-L25 ¥360
	PB24-L40 ¥440
仕様	
質量	L25 27.8g/L40 47.8g

付属品

PB24-L25 40シリーズの溝に取付けます
※単独でのご使用は回転しますのでお控え下さい

E25P-L, R	エンドキャップ	×各1
NF40-M4	Fナット40	×1
NS40A	サポートクリップ40	×1
M4x25	CSボルト SUS	×1

PB24-L40 40シリーズの溝に取付けます
※溝に平行に取付けます

E25P-L, R	エンドキャップ	×各1
NF40-M4	Fナット40	×2
NS40A	サポートクリップ40	×2
M4x25	CSボルト SUS	×2

アングルブロック

25シリーズフレームと組合わせて補強ステーに

