




ARシリーズ
可変ピストンポンプ

単段ポンプ、プレッシャコンペンセータ制御形

“AR” Series Variable Displacement Piston Pumps - Single Pump, Pressure Compensator Type



JIS油圧図記号

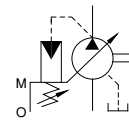

仕様

モデル番号	理論押しのけ容積 cm ³ /rev	最小調整流量 cm ³ /rev	使用圧力 MPa		許容回転速度 r/min		質量 kg
			定格	最高 ^{★1}	最高	最低	
AR16-FR01※※-22	15.8	6.0	16		1800	600	11.8
AR22-FR01※※-22	22.2	8.5					12.5

★1. 圧力設定の際は、フルカットオフ圧力が最高使用圧力を越えないようにしてください。

モデル番号の構成

AR16	-F	R	01	B	S	-22
シリーズ番号	取付形式	回転方向	制御方式	圧力調整範囲 MPa	ポートの向き	デザイン番号
AR16 (15.8 cm ³ /rev)	F：フランジ取付形	[軸端から見て] R：時計方向 (標準)	01：プレッシャコンペンセータ制御形	B：1.2~7 C：2.0~16	無記号：アキシャルポート S：サイドポート	22
AR22 (22.2 cm ³ /rev)						22