


ディスクグラインダ



セーフティスロットル装置

ヨコタのグラインダは、安全に作業していただくためセーフティスロットル装置を内蔵しています。

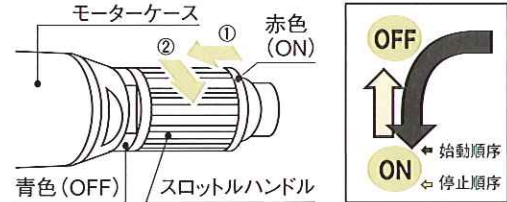

始動スロットルハンドルをモーターケース側(矢印①)に押し手前(矢印②)OFF→ONに徐々に回して下さい。

●特別附属品(別途ご注文ください。)



パイロット径φ15.88mmといし用

ペーパー用

補強用

G4A、G40用デットハンドル

※G4A、G40にデットハンドルを使用する時は、デットハンドルジョイントも必要です。

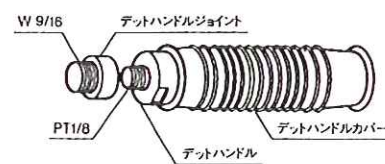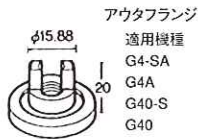

型式	能力 トイン寸法 mm	無負荷 回転速度 rpm	負荷時 空気 消費量 ℓ/min(ANR)	全長 mm	質量 kg	ヘッドの高さ (インナ フランジまで) mm	ホース 口金 取付ネジ Rc	使用 ホース径 mm	空気 圧力 MPa	騒音レベル 無負荷1m dB(A)	排気 方向 側方
G2A	50×4×9.5	17000	400	154.5	0.7	50	1/4	9.5	0.6	84	●
G4-SA	100×2~6×15	13000	450	188.0	1.0	59	1/4	9.5	0.6	87	●
G4A	100×2~6×15	13000	650	212.0	1.6	72	1/4	9.5	0.6	88	●
G7-SA	180×6×22	7500	800	260.0	2.7	72	3/8	12.7	0.6	95	●
G7A	180×6×22	7500	1100	274.0	3.4	93	3/8	12.7	0.6	89	●

■標準付属品：(G2A) スパナ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、アウトホイールスクリュー(1ヶ)
 (G4-SA、G4A) スパナ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、アウトフランジ(1ヶ)、フランジストップスクリュー(1ヶ)、ホイールカバー(1ヶ)
 (G7-SA、G7A) スパナ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(2ヶ)、アウトフランジ(1ヶ)、フランジストップスクリュー(1ヶ)、スプリングワッシャ(1ヶ)、ホイールカバー(1ヶ)

消音ディスクグラインダ



型式	能力 トイン寸法 mm	無負荷 回転速度 rpm	負荷時 空気 消費量 ℓ/min(ANR)	全長 mm	質量 kg	ヘッドの高さ (インナ フランジまで) mm	ホース 口金 取付ネジ Rc	使用 ホース径 mm	空気 圧力 MPa	騒音レベル 無負荷1m dB(A)	排気 方向 側方	消音 式
G40-S	100×2~6×15	13000	450	188	1.10	59.0	1/4	9.5	0.6	83	●	●
G40	100×2~6×15	13000	600	212	1.70	72.5	1/4	9.5	0.6	84	●	●
G60A	150×6×22	9000	1000	259	2.70	77.0	3/8	12.7	0.6	85	●	●
G70-SA	180×6×22	7500	1000	259	2.70	77.0	3/8	12.7	0.6	85	●	●
G70A	180×6×22	7500	1000	274	3.40	93.0	3/8	12.7	0.6	84	●	●

■標準付属品：(G40S、G40) スパナ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、アウトフランジ(1ヶ)、フランジストップスクリュー(1ヶ)、ホイールカバー(1ヶ)
 (G60A、G70-SA、G70A) スパナ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(2ヶ)、アウトフランジ(1ヶ)、フランジストップスクリュー(1ヶ)、スプリングワッシャ(1ヶ)、ホイールカバー(1ヶ)