

サイズ適合表			特別付属品の型番			
テーブル種類	テーブル型式	センタ高さ(mm)	手動式テールストック	空圧式テールストック	サイドスピンドル	サイドテーブル
手動型割出台	DMB 75	75	TSA75			
	DMB 90	90	TSA90			
	DMB110	110	TSB110			
	DMB135	135	TSB135			
	DMB160	160	TSB160			
CNC円テーブル	JNC(H) 140	110	TSA110S,TSB110S	TPA110,TPB110	SS110	
	JNC(H) 170	135	TSA135S,TSB135S	TPA135,TPB135	SS135	ST135
	JNC(H) 200	160	TSB160S	TPA160,TPB160	SS160	ST160
	JNC(H) 250	200	TSB200S	TPA200,TPB200	SS200	ST200
	YNC(P) 170	135	TSA135S,TSB135S	TPA135,TPB135	SS135	ST135
	YNC(P) 200	160	TSB160S	TPA160,TPB160	SS160	ST160
	YNC(P) 250	200	TSB200S	TPA200,TPB200	SS200	ST200
	NCTU320	210	TSB210			ST210
	NCTB320	210	TSB210			ST210
	NCT320W	230	TSB230			ST230
	NCTU410	260	TSB260			ST260
	NCTB410	260	TSB260			ST260
	NCTU500	310	TSB310			ST310
	NCTB500	310	TSB310			
	NCTU630	400				
	NCTB630	400				
	NCTS630	400				
	NCRS410	260	TSB260			
	NCRB410	260	TSB260			ST260
精密割出円テーブル	CTB210	160	TSB160S	TPA160,TPB160	SS160	ST160
	CTW320	200	TSB200			
	CTW400	260	TSB260			ST260
	CTW630U	400				ST400


特別付属品

空圧式テールストック

TPA/TPBシリーズ



寸法図

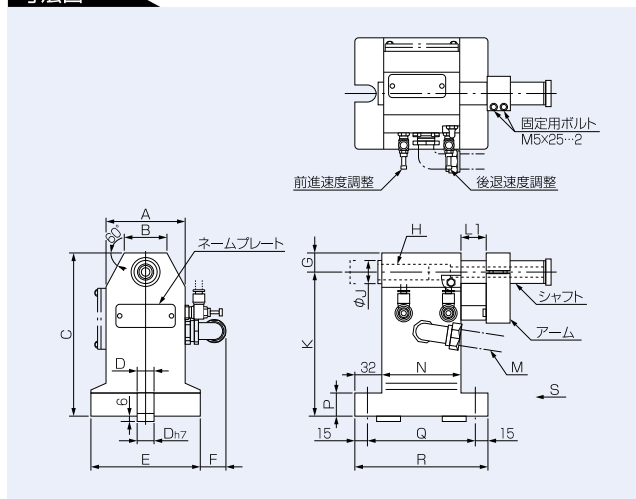

サイズ適合表

型 式	適 用 機 種	センタ高さ K (mm)	ガイドビス巾 D (mm)	ストローク L1 (mm)	シャフト推力 S (N)※	確認スイッチ、 ケーブルM	質量 (kg)	A	B	C	E	F	G	H	J	N	P	Q	R
TPA110	JNC(H) 140	110	14	40	310	なし	5.9			130									
TPA135	JNC(H) 170, YNC(P) 170	135					7.0	88	44	155	88	—	20	MT2	25	85	20	119	149
TPA160	JNC(H) 200, YNC(P) 200, CTB210	160					8.8			180		—							
TPA200	JNC(H) 250, YNC(P) 250	200	18		490		12.4	100	56	225	120	—	25	MT3	32	89	25	123	153
TPB110	JNC(H) 140	110	14	30	310	前進・後退 確認スイッチ ケーブル 4.5M付き	8.4			130									
TPB135	JNC(H) 170, YNC(P) 170	135					9.5	88	44	155	88	44.5	20	MT2	25	85	20	119	149
TPB160	JNC(H) 200, YNC(P) 200, CTB210	160					11.2			180		28.5							
TPB200	JNC(H) 250, YNC(P) 250	200	18	40	490		14.9	100	56	225	120	34.5	25	MT3	32	89	25	123	153

・センタは付属しませんので、お客様にてご用意下さい。

・シャフトのクランプ機構は内蔵しておりません。

・標準仕様では、バルブ、エアチューブ、継手などは付属しません。お客様にてご用意下さい。

・TPB型にはケーブル、カバー、確認スイッチ部があります。

・相手機械のT溝巾が上表のガイドビス巾以外の場合、段付ガイドビスを用いることが出来ます。

※エア圧力0.3MPaの場合の推力です。