



●レンズの内側にスプレーし拭き取るだけで、レンズのくもりを防ぎます。

デミスト3 (くもり止め液) 45ml 1箱10本入り

- ヘルメットとゴーグルを同時に使用する時に便利なゴーグルクリップ。ゴーグルのフィット性が向上します。ヘルメットデザインの自由度が広がり、リム部分の形状の多様化に伴い、ラインナップを充実させました。
- 耳の位置より少し後方に取付け、ネジをしっかりと締めてください。



ゴーグルクリップⅠ
YC金具/10ヶ入り

ゴーグルクリップⅡ
YC-2金具/120ヶ入り

ゴーグルクリップⅢ
YC-3金具/100ヶ入り



YCP用SPBセット 1セット2ヶ入り

材質/バネ部: ステンレス スプリングカバー部: ナイロン
■取付け可能モデル: YG931D-R, SS-7000, YG-6100R, YG-6000, YG-6000BB, YG-6000YCP, YG-5100D YCP, YG-5100D, YG-5100



汗止めバンド

材質/シリコン 長さ/665mm、溝部200mm
■カラー/ブラック、クリア



汗止めバンド2 1セット30本入り

吸収性の高い特殊スポンジが汗の流れ落ちを防ぎます。水分が蒸発する時の気化熱で冷却効果があります。使用方法/スポンジ部分を水でぬらし、軽くしぼってから使用します。



トラップスB

テンブルに差し込んで使用します。

めがね用ソフトケース W95×H200×D50(mm)

オーバークラス等のやや大型のめがねも収納可能なソフトケース。ワンタッチフック及び背面にベルト通し付。



トラップスD

中央のジョイント部が外れる安全設計。



高性能くもり止め液

- レンズの内側にスプレーし拭き取るだけで、レンズのくもりを防ぎます。
- レンズに1日1回の塗布で8時間以上くもり止め効果を維持します。
- ポリカーボネート、アクリルガラス素材に塗布可能。
- 二眼レンズ面に左右各1日1回2プッシュで約100日使用可能。




このQRコードで塗布方法の動画をご覧いただけます。

ハイパーデミスト2 (くもり止め液) 18ml 1箱10本入り

様々なヘルメットに対応可能なマルチクリップ



樹脂製ベルトフリップ

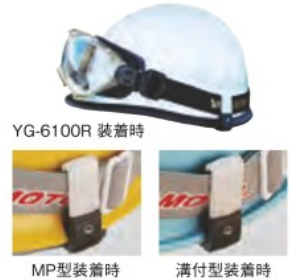

YG-6100R 装着時



MP型装着時



満付型装着時

YCP-1 W15×H48×D20(mm) 1セット2ヶ入り

材質/プラスチック、ラバー 主な対応ヘルメット/消防型、MP型
■最大25mmの幅のベルトに対応、当社スプリングバンド仕様ネジ取付け可能
※満大、全つばタイプヘルメットには取り付けできない場合があります。

抜群の装着性とフィット調整を可能にしたシリコン製ベルト



スペアベルトセット

YGB-230

W22×L150(mm)
1セット2ヶ入り
材質/シリコン

クイックベルトセット

YGB-231 57g(2ヶ) 1セット2ヶ入り

材質/プラスチック、シリコン(ベルト)
■ベルトロックアジャスターパーツ、回転パーツ、YCPクリップ(回転パーツ固定用ホルダー)付き
■取付け可能モデル: YG931D-R, SS-7000, YG-6100R, YG-6000, YG-6000BB, YG-6000YCP, YG-5100D YCP, YG-5100D*1, YG-5100*1

※1: 別売YG-5150用ジョイントパーツを取付けることにより可能 ▶



クリーナークロス 150×150(mm)

超極細繊維採用により、レンズの汚れを手軽に拭き取れます。



めがねバンド

(面ファスナー式)

動きの激しい作業時にしっかりめがねを安定させます。

保護めがね

産業用度付き

ゴーグル形状

遮光めがね

液晶溶接面

防炎面

バックサポーター

アクセサリ

電動ファン付き呼吸用保護具

使い捨てマスク

レーザー光線保護具