

150シリーズ 固定式 ワイド引出し付 H740mm

長尺物の保管に適しています



各マークの説明は P41 をご覧ください。



組立 切角 耐熱 梱包 バイス 多量 小物 耐薬品 耐油 耐水 連結 重量 カート

組立式



組立時間 2人30分



ワークテーブル

ハイツ保管ユニット

保管庫その他

オフィス用品

ラック

150シリーズ

折りたたみタイプ

300シリーズ

500シリーズ

800シリーズ

バイス専用タイプ

ベダル移動タイプ

スーパータイプ

フラップタイプ

ワイドタイプ

昇降タイプ

フライトタイプ

LABシリーズ

ステンレス各種シリーズ

ステンレスワグテーブル

共通オプション

昇降傾斜タイプ

回転天板昇降タイプ


マルチワークテーブル

マルチシステム・架台

ロール材スタンド

疲労軽減マット

基本形

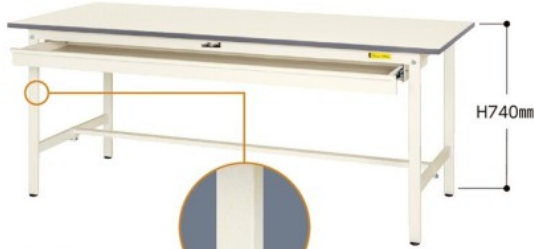

SUP-1875W-WW

このページの商品の脚には、スリット穴がありません。中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

ワイド引出し付/半面棚板付



SUP-1875WT-WW

ワイド引出し付/全面棚板付



SUP-1875WTT-WW

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUP-1890W-WW	51.7	¥101,800
1800×750	SUP-1875W-WW	47.4	¥95,000
1800×600	SUP-1860W-WW	43.2	¥92,600
1500×900	SUP-1590W-WW	44.3	¥90,050
1500×750	SUP-1575W-WW	40.9	¥85,150
1500×600	SUP-1560W-WW	37.2	¥83,350
1200×900	SUP-1290W-WW	38.3	¥76,300
1200×750	SUP-1275W-WW	34.1	¥71,600
1200×600	SUP-1260W-WW	31.0	¥68,300
900×900	SUP- 990W-WW	30.7	¥66,450
900×750	SUP- 975W-WW	27.5	¥61,150
900×600	SUP- 960W-WW	25.0	¥58,300

△天板奥行450mmにはワイド引出しを取り付けできません。

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUP-1890WT-WW	59.1	¥115,700
1800×750	SUP-1875WT-WW	53.2	¥107,600
1800×600	SUP-1860WT-WW	47.9	¥103,300
1500×900	SUP-1590WT-WW	50.5	¥103,150
1500×750	SUP-1575WT-WW	45.7	¥96,250
1500×600	SUP-1560WT-WW	41.1	¥92,800
1200×900	SUP-1290WT-WW	43.3	¥87,300
1200×750	SUP-1275WT-WW	37.9	¥80,850
1200×600	SUP-1260WT-WW	34.1	¥76,050
900×900	SUP- 990WT-WW	34.7	¥74,800
900×750	SUP- 975WT-WW	30.3	¥68,250
900×600	SUP- 960WT-WW	27.3	¥65,000

△天板奥行450mmにはワイド引出しを取り付けできません。

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUP-1890WTT-WW	66.5	¥129,600
1800×750	SUP-1875WTT-WW	59.0	¥120,200
1800×600	SUP-1860WTT-WW	52.6	¥114,000
1500×900	SUP-1590WTT-WW	56.7	¥116,250
1500×750	SUP-1575WTT-WW	50.5	¥107,350
1500×600	SUP-1560WTT-WW	45.0	¥102,250
1200×900	SUP-1290WTT-WW	48.3	¥98,300
1200×750	SUP-1275WTT-WW	41.7	¥90,100
1200×600	SUP-1260WTT-WW	37.2	¥83,800
900×900	SUP- 990WTT-WW	38.7	¥83,150
900×750	SUP- 975WTT-WW	33.1	¥75,350
900×600	SUP- 960WTT-WW	29.6	¥71,700

△天板奥行450mmにはワイド引出しを取り付けできません。

寸法図

