

150シリーズ 高さ調整タイプ H900mm~H1200mm

効率UP!疲労度DOWN!投資もDOWN!



各マークの説明は P41 をご覧ください。



150高さ調整

組立式

と

組立

2人40分

基本形



SUPAH-1875-WW

25mmピッチで
高さ調整が可能です。

このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPAH-1890-WW	43.0	¥75,700
1800×750	SUPAH-1875-WW	38.3	¥70,700
1800×600	SUPAH-1860-WW	33.9	¥68,300
1800×450	SUPAH-1845-WW	29.4	¥64,100
1500×900	SUPAH-1590-WW	38.0	¥71,250
1500×750	SUPAH-1575-WW	34.2	¥68,150
1500×600	SUPAH-1560-WW	30.3	¥66,350
1500×450	SUPAH-1545-WW	26.5	¥61,450
1200×900	SUPAH-1290-WW	34.4	¥63,600
1200×750	SUPAH-1275-WW	29.8	¥60,700
1200×600	SUPAH-1260-WW	26.5	¥57,400
1200×450	SUPAH-1245-WW	23.3	¥56,500
900×900	SUPAH- 990-WW	29.2	¥60,250
900×750	SUPAH- 975-WW	25.6	¥56,750
900×600	SUPAH- 960-WW	22.9	¥53,900
900×450	SUPAH- 945-WW	20.2	¥53,350
750×750	SUPAH- 775-WW	23.0	¥55,400
600×600	SUPAH- 660-WW	19.2	¥51,750

半面棚板付



SUPAH-1875T-WW

※天板奥行450mmの場合の半面棚板は奥行600mm用(実寸211mm)を使用します。
この場合の奥行有効寸法はツナギと合わせて251mmとなります。

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPAH-1890T-WW	50.4	¥89,600
1800×750	SUPAH-1875T-WW	44.1	¥83,300
1800×600	SUPAH-1860T-WW	38.6	¥79,000
1800×450	SUPAH-1845T-WW※	34.1	¥74,800
1500×900	SUPAH-1590T-WW	44.2	¥84,350
1500×750	SUPAH-1575T-WW	39.0	¥79,250
1500×600	SUPAH-1560T-WW	34.2	¥75,800
1500×450	SUPAH-1545T-WW※	30.4	¥70,900
1200×900	SUPAH-1290T-WW	39.4	¥74,600
1200×750	SUPAH-1275T-WW	33.6	¥69,950
1200×600	SUPAH-1260T-WW	29.6	¥65,150
1200×450	SUPAH-1245T-WW※	26.4	¥64,250
900×900	SUPAH- 990T-WW	33.2	¥68,600
900×750	SUPAH- 975T-WW	28.4	¥63,850
900×600	SUPAH- 960T-WW	25.2	¥60,600
900×450	SUPAH- 945T-WW※	22.5	¥60,050
750×750	SUPAH- 775T-WW	25.6	¥62,100
600×600	SUPAH- 660T-WW	20.9	¥58,050


全面棚板付



SUPAH-1875TT-WW

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPAH-1890TT-WW	57.8	¥103,500
1800×750	SUPAH-1875TT-WW	49.9	¥95,900
1800×600	SUPAH-1860TT-WW	43.3	¥89,700
1500×900	SUPAH-1590TT-WW	50.4	¥97,450
1500×750	SUPAH-1575TT-WW	43.8	¥90,350
1500×600	SUPAH-1560TT-WW	38.1	¥85,250
1200×900	SUPAH-1290TT-WW	44.4	¥85,600
1200×750	SUPAH-1275TT-WW	37.4	¥79,200
1200×600	SUPAH-1260TT-WW	32.7	¥72,900
900×900	SUPAH- 990TT-WW	37.2	¥76,950
900×750	SUPAH- 975TT-WW	31.2	¥70,950
900×600	SUPAH- 960TT-WW	27.5	¥67,300
750×750	SUPAH- 775TT-WW	28.2	¥68,800
600×600	SUPAH- 660TT-WW	22.6	¥64,350

寸法図

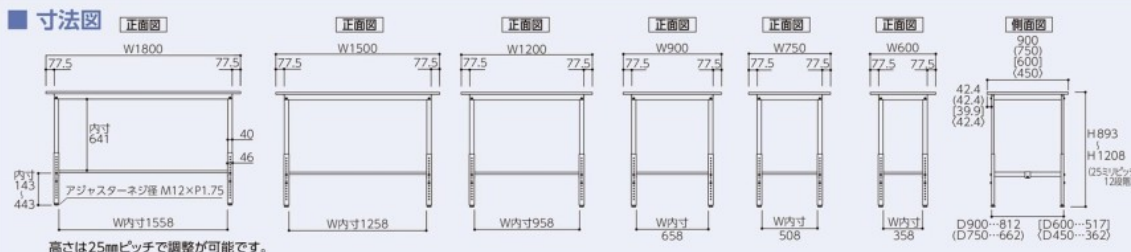

高さは25mmピッチで調整が可能です。

ワークテーブル

パーツ保管・ラック

保管庫その他

オフィス用備品

ラック

150

シリーズ

折りたたみ

タイプ

300

シリーズ

500

シリーズ

800

シリーズ

バス専用

タイプ

ペダル移動

タイプ

スーパー

タイプ

フラップ

タイプ

ワイド

タイプ

昇降

タイプ

フライト

タイプ

LAB

シリーズ

ステンレス

ワークテーブル

共通

オプション

昇降傾斜

タイプ

回転天板

昇降タイプ

マルチ

ワークテーブル

マルチシス

テム・栄台

ロール材

スタンド

疲労軽減

マット

64

YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。