

# 150シリーズ 移動式 H1035mm



少し高めの立ち作業用です

128kg  
(自重を含む)

粉体塗装  
シルバーホワイト



各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立式


と

13

組立時間 2人30分

▲物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形のおそれがあります。

## 基本形

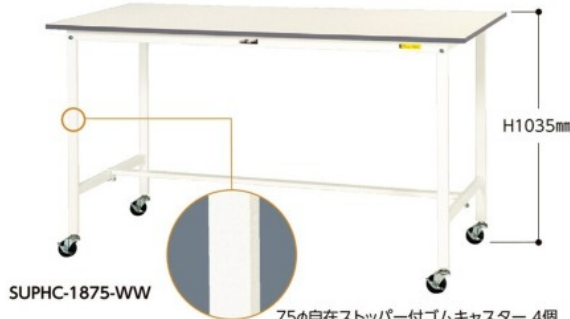

SUPHC-1875-WW

75φ自在ストッパー付ゴムキャスター 4個

このページの商品の脚には、スリット穴がありません。中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPHC-1890-WW	41.2	¥67,300
1800×750	SUPHC-1875-WW	36.5	¥60,300
1800×600	SUPHC-1860-WW	32.1	¥57,900
1500×900	SUPHC-1590-WW	36.2	¥62,850
1500×750	SUPHC-1575-WW	32.4	¥57,750
1500×600	SUPHC-1560-WW	28.5	¥55,950
1200×900	SUPHC-1290-WW	32.6	¥55,200
1200×750	SUPHC-1275-WW	28.0	¥50,300
1200×600	SUPHC-1260-WW	24.7	¥47,000
900×900	SUPHC- 990-WW	27.4	¥51,850
900×750	SUPHC- 975-WW	23.8	¥46,350
900×600	SUPHC- 960-WW	21.1	¥43,500
750×750	SUPHC- 775-WW	21.2	¥45,000
600×600	SUPHC- 660-WW	17.4	¥41,350

※天板奥行450mmへのキャスター取付けは転倒防止のためお避けください。

## 半面棚板付



SUPHC-1875T-WW

75φ自在ストッパー付ゴムキャスター 4個

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPHC-1890T-WW	48.6	¥81,200
1800×750	SUPHC-1875T-WW	42.3	¥72,900
1800×600	SUPHC-1860T-WW	36.8	¥68,600
1500×900	SUPHC-1590T-WW	42.4	¥75,950
1500×750	SUPHC-1575T-WW	37.2	¥68,850
1500×600	SUPHC-1560T-WW	32.4	¥65,400
1200×900	SUPHC-1290T-WW	37.6	¥66,200
1200×750	SUPHC-1275T-WW	31.8	¥59,550
1200×600	SUPHC-1260T-WW	27.8	¥54,750
900×900	SUPHC- 990T-WW	31.4	¥60,200
900×750	SUPHC- 975T-WW	26.6	¥53,450
900×600	SUPHC- 960T-WW	23.4	¥50,200
750×750	SUPHC- 775T-WW	23.8	¥51,700
600×600	SUPHC- 660T-WW	19.1	¥47,650

※天板奥行450mmへのキャスター取付けは転倒防止のためお避けください。

## 全面棚板付




SUPHC-1875TT-WW

75φ自在ストッパー付ゴムキャスター 4個

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPHC-1890TT-WW	56.0	¥95,100
1800×750	SUPHC-1875TT-WW	48.1	¥85,500
1800×600	SUPHC-1860TT-WW	41.5	¥79,300
1500×900	SUPHC-1590TT-WW	48.6	¥89,050
1500×750	SUPHC-1575TT-WW	42.0	¥79,950
1500×600	SUPHC-1560TT-WW	36.3	¥74,850
1200×900	SUPHC-1290TT-WW	42.6	¥77,200
1200×750	SUPHC-1275TT-WW	35.6	¥68,800
1200×600	SUPHC-1260TT-WW	30.9	¥62,500
900×900	SUPHC- 990TT-WW	35.4	¥68,550
900×750	SUPHC- 975TT-WW	29.4	¥60,550
900×600	SUPHC- 960TT-WW	25.7	¥56,900
750×750	SUPHC- 775TT-WW	26.4	¥58,400
600×600	SUPHC- 660TT-WW	20.8	¥53,950

※天板奥行450mmへのキャスター取付けは転倒防止のためお避けください。

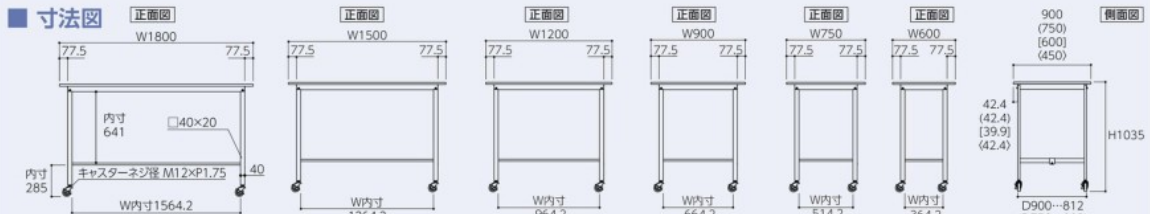

※キャスターは75φ自在ストッパー付ゴムキャスター4個です。キャスターを100φにした場合はH1065mmとなります。(P90 SEL-100RLS-4 参照)

- ワークテーブル
- パーツ保管ラック
- 保管庫その他
- オフィス用品
- ラック
- 150シリーズ
- 折りたたみタイプ
- 300シリーズ
- 500シリーズ
- 800シリーズ
- バス専用タイプ
- ベダル移動タイプ
- スーパータイプ
- フラップタイプ
- ワイドタイプ
- 昇降タイプ
- フライトタイプ
- LABシリーズ
- ステンレス各種シリーズ
- ステンレスワークテーブル
- 共通オプション
- 昇降傾斜タイプ
- 回転天板昇降タイプ
- マルチワークテーブル
- マルチシステム・乗台
- ロール材スタンド
- 疲労軽減マット