



実験用ラボテーブル 高さ調整タイプ H600mm~H900mm

使いやすい高さにセットできます。



各マークの説明は P41 をご覧ください。



基本形



SLKA-1575-BKW このページの商品の脚には、スリット穴がありません。中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

ケミテクト天板 (ブラック)			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKA-1575-BKW	32.5	¥109,650
1200×750	SLKA-1275-BKW	28.2	¥92,400
900×750	SLKA- 975-BKW	24.0	¥80,250

指紋レスメラミン天板 (ブラウン)			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMA-1575-BRW	32.5	¥95,050
1200×750	SLMA-1275-BRW	28.2	¥82,300
900×750	SLMA- 975-BRW	24.0	¥73,150

半面棚板付



SLKA-1575T-BKW

ケミテクト天板 (ブラック)			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKA-1575T-BKW	37.3	¥120,750
1200×750	SLKA-1275T-BKW	32.0	¥101,650
900×750	SLKA- 975T-BKW	26.8	¥87,350

指紋レスメラミン天板 (ブラウン)			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMA-1575T-BRW	37.3	¥106,150
1200×750	SLMA-1275T-BRW	32.0	¥91,550
900×750	SLMA- 975T-BRW	26.8	¥80,250

全面棚板付




SLKA-1575TT-BKW

ケミテクト天板 (ブラック)			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKA-1575TT-BKW	42.1	¥131,850
1200×750	SLKA-1275TT-BKW	35.8	¥110,900
900×750	SLKA- 975TT-BKW	29.6	¥94,450

指紋レスメラミン天板 (ブラウン)			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMA-1575TT-BRW	42.1	¥117,250
1200×750	SLMA-1275TT-BRW	35.8	¥100,800
900×750	SLMA- 975TT-BRW	29.6	¥87,350

■ 寸法図

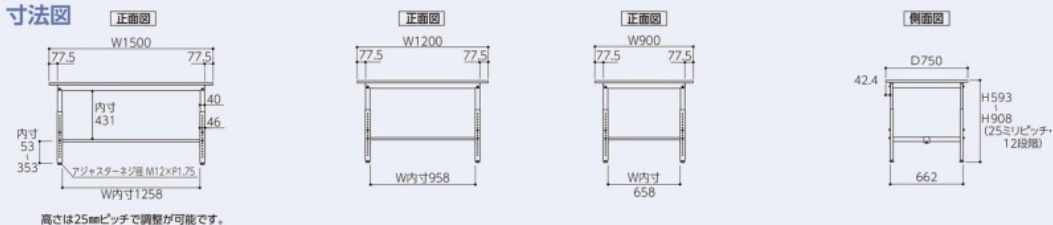

ヤマテックワークテーブルは、天板が備った場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

YamaTec

ワークテーブル

パーツ保管ラック

保管庫その他

オフィス用備品

ラック

150 シリーズ

折りたたみタイプ

300 シリーズ

500 シリーズ

800 シリーズ

バイス専用タイプ

ベダル移動タイプ

スーパータイプ

フラップタイプ

ワイドタイプ

昇降タイプ

フライトタイプ

LAB シリーズ

ステンレスシリーズ

ステンレスワークテーブル

共通オプション

昇降傾斜タイプ

回転天板昇降タイプ

マルチワークテーブル

マルチシステム・兼台

ロール材スタンド

疲労軽減マット