



立ち作業用のテーブルとしておすすめです！



各マークの説明はP41をご覧ください。



物を載せたままの移動は、落下のおそれがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形のおそれがあります。

## 基本形



SLKC-1575-BKW 75φ自在ストッパー付ゴムキャスター 4個

このページの商品の脚には、スリット穴がありません。中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

ケミテクト天板 (ブラック)			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKC-1575-BKW	30.3	¥100,450
1200×750	SLKC-1275-BKW	26.0	¥83,200
900×750	SLKC- 975-BKW	21.8	¥71,050

指紋レスメラミン天板 (ブラウン)			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMC-1575-BRW	30.3	¥85,850
1200×750	SLMC-1275-BRW	26.0	¥73,100
900×750	SLMC- 975-BRW	21.8	¥63,950

## 半面棚板付



SLKC-1575T-BKW 75φ自在ストッパー付ゴムキャスター 4個

ケミテクト天板 (ブラック)			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKC-1575T-BKW	35.1	¥111,550
1200×750	SLKC-1275T-BKW	29.8	¥92,450
900×750	SLKC- 975T-BKW	24.6	¥78,150

指紋レスメラミン天板 (ブラウン)			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMC-1575T-BRW	35.1	¥96,950
1200×750	SLMC-1275T-BRW	29.8	¥82,350
900×750	SLMC- 975T-BRW	24.6	¥71,050

## 全面棚板付




SLKC-1575TT-BKW 75φ自在ストッパー付ゴムキャスター 4個

ケミテクト天板 (ブラック)			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLKC-1575TT-BKW	39.9	¥122,650
1200×750	SLKC-1275TT-BKW	33.6	¥101,700
900×750	SLKC- 975TT-BKW	27.4	¥85,250

指紋レスメラミン天板 (ブラウン)			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLMC-1575TT-BRW	39.9	¥108,050
1200×750	SLMC-1275TT-BRW	33.6	¥91,600
900×750	SLMC- 975TT-BRW	27.4	¥78,150

## ■ 寸法図

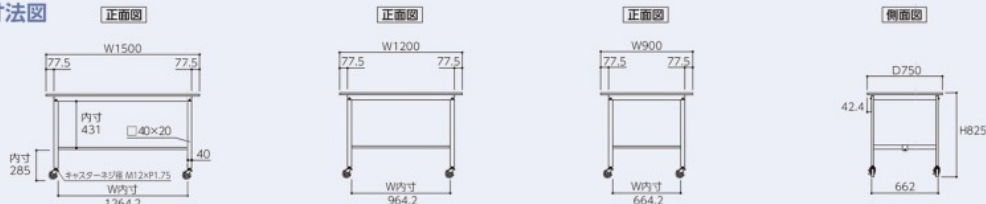

※キャスターは75φ自在ストッパー付ゴムキャスター4個です。キャスターを100φにした場合はH855mmとなります。(P183 SEL-100RLS-4 参照)

ヤマテックワークテーブルは、天板が備った場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。