

150シリーズ 高さ調整タイプ H600mm~H900mm

オリジナル
ムービー
公開中



150高さ調整

使いやすい高さにセットできます。



各マークの説明は P39 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調整 耐面圧 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース


組立式



組立目安

2人40分

基本形

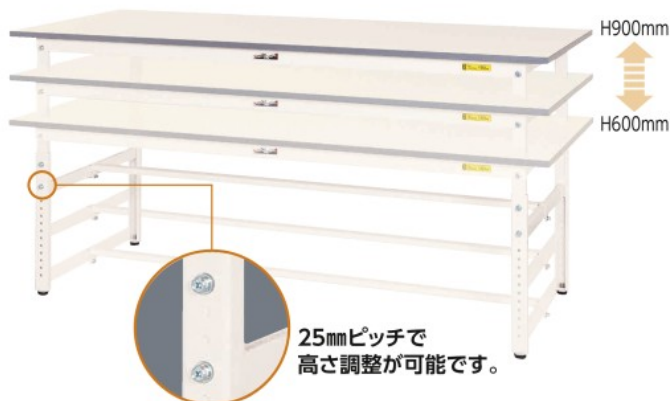

25mmピッチで
高さ調整が可能です。

SUPA-1875-WW

このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPA-1890-WW	41.0	¥60,850
1800×750	SUPA-1875-WW	36.5	¥56,550
1800×600	SUPA-1860-WW	32.2	¥54,550
1800×450	SUPA-1845-WW	27.7	¥50,850
1500×900	SUPA-1590-WW	36.0	¥57,100
1500×750	SUPA-1575-WW	32.4	¥54,400
1500×600	SUPA-1560-WW	28.6	¥52,800
1500×450	SUPA-1545-WW	24.8	¥48,600
NEW 1200×900	SUPA-1290-WW	32.4	¥50,750
1200×750	SUPA-1275-WW	28.0	¥48,250
1200×600	SUPA-1260-WW	24.8	¥45,450
NEW 1200×450	SUPA-1245-WW	21.6	¥44,450
NEW 900×900	SUPA- 990-WW	27.2	¥47,900
900×750	SUPA- 975-WW	23.8	¥44,900
900×600	SUPA- 960-WW	21.2	¥42,450
900×450	SUPA- 945-WW	18.5	¥41,900
750×750	SUPA- 775-WW	21.2	¥43,750
600×600	SUPA- 660-WW	17.5	¥40,700

半面棚板付



SUPA-1875T-WW

※天板奥行450mmの場合の半面棚板は奥行600mm用(実寸211mm)を使用します。
この場合の奥行有効寸法はツナギと合わせて251mmとなります。

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPA-1890T-WW	48.4	¥72,450
1800×750	SUPA-1875T-WW	42.3	¥67,050
1800×600	SUPA-1860T-WW	36.9	¥63,550
1800×450	SUPA-1845T-WW※	32.4	¥59,850
1500×900	SUPA-1590T-WW	42.2	¥68,100
1500×750	SUPA-1575T-WW	37.2	¥63,650
1500×600	SUPA-1560T-WW	32.5	¥60,750
1500×450	SUPA-1545T-WW※	28.7	¥56,550
NEW 1200×900	SUPA-1290T-WW	37.4	¥59,900
1200×750	SUPA-1275T-WW	31.8	¥56,000
1200×600	SUPA-1260T-WW	27.9	¥51,950
NEW 1200×450	SUPA-1245T-WW※	24.7	¥50,950
NEW 900×900	SUPA- 990T-WW	31.2	¥54,900
900×750	SUPA- 975T-WW	26.6	¥50,850
900×600	SUPA- 960T-WW	23.5	¥48,050
900×450	SUPA- 945T-WW※	20.8	¥47,500
750×750	SUPA- 775T-WW	23.8	¥49,350
600×600	SUPA- 660T-WW	19.2	¥45,950


全面棚板付



SUPA-1875TT-WW

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900	SUPA-1890TT-WW	55.8	¥84,050
1800×750	SUPA-1875TT-WW	48.1	¥77,550
1800×600	SUPA-1860TT-WW	41.6	¥72,550
1500×900	SUPA-1590TT-WW	48.4	¥79,100
1500×750	SUPA-1575TT-WW	42.0	¥72,900
1500×600	SUPA-1560TT-WW	36.4	¥68,700
NEW 1200×900	SUPA-1290TT-WW	42.4	¥69,050
1200×750	SUPA-1275TT-WW	35.6	¥63,750
1200×600	SUPA-1260TT-WW	31.0	¥58,450
NEW 900×900	SUPA- 990TT-WW	35.2	¥61,900
900×750	SUPA- 975TT-WW	29.4	¥56,800
900×600	SUPA- 960TT-WW	25.8	¥53,650
750×750	SUPA- 775TT-WW	26.4	¥54,950
600×600	SUPA- 660TT-WW	20.9	¥51,200

寸法図

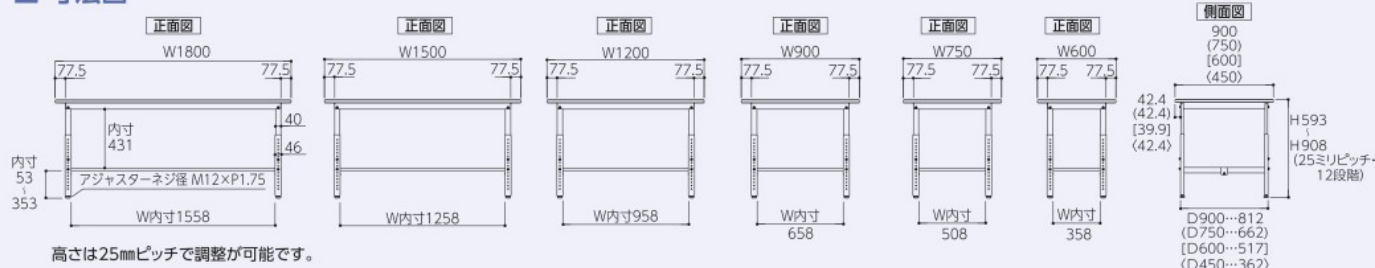

ワークテーブル

パーツ保管・ワゴン

保管庫その他

オフィス用備品

ラック

150

シリーズ

折りたたみ

タイプ

300

シリーズ

500

シリーズ

800

シリーズ

バイス専用

タイプ

ペダル移動

タイプ

スーパー

タイプ

フラップ

タイプ

ワイド

タイプ

昇降

タイプ

フライト

タイプ

LAB

シリーズ

ステンレス天板

シリーズ

ステンレス

ワークテーブル

共通

オプション

回転天板

昇降タイプ

ライン

テーブル

マルチス

テム・架台

パーツハンガー

卓上タイプ

ローレル材

スタンド

疲労軽減

マット