

150シリーズ 高さ調整タイプ H600mm~H900mm

使いやすい高さにセットできます。



各マークの説明は P31 をご覧ください。



組立目安 2人40分



ワークテーブル

パーツ保管・ラック

保管庫その他

オフィス用備品

ラック

150シリーズ

折りたたみタイプ

300シリーズ

500シリーズ

800シリーズ

バス専用タイプ

ペダル移動タイプ

スーパータイプ

フラップタイプ

ワイドタイプ

昇降タイプ

フライトタイプ

ステンレス入りシリーズ

ステンレスワークテーブル

共通オプション

回転天板昇降タイプ

ラインテーブル


マルチシステム・架台

パーツハンガー取付タイプ

ロール材スタンド

疲労軽減マット

基本形

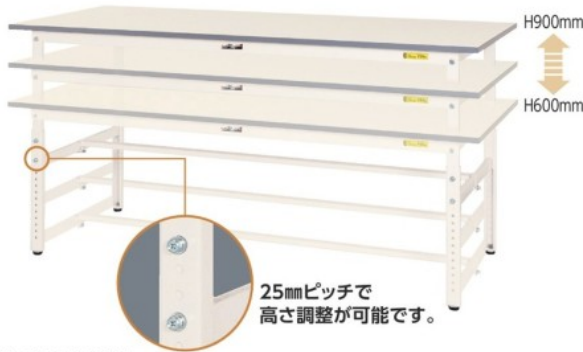

25mmピッチで高さ調整が可能です。

SUPA-1875-WW

このページの商品の脚には、スリット穴がありません。中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税別)
1800×900	SUPA-1890-WW	41.0	¥56,200
1800×750	SUPA-1875-WW	36.5	¥52,200
1800×600	SUPA-1860-WW	32.2	¥50,400
1800×450	SUPA-1845-WW	27.7	¥47,000
1500×900	SUPA-1590-WW	36.0	¥52,750
1500×750	SUPA-1575-WW	32.4	¥50,250
1500×600	SUPA-1560-WW	28.6	¥48,850
1500×450	SUPA-1545-WW	24.8	¥44,850
1200×750	SUPA-1275-WW	28.0	¥44,450
1200×600	SUPA-1260-WW	24.8	¥42,000
1200×450	SUPA-1245-WW	21.6	¥41,050
900×750	SUPA- 975-WW	23.8	¥41,400
900×600	SUPA- 960-WW	21.2	¥39,200
900×450	SUPA- 945-WW	18.5	¥38,700
750×750	SUPA- 775-WW	21.2	¥40,350
600×600	SUPA- 660-WW	17.5	¥37,650

半面棚板付



SUPA-1875T-WW

※天板奥行450mmの場合の半面棚板は奥行600mm用(実寸211mm)を使用します。この場合の奥行有効寸法はツナギと合わせて251mmとなります。

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税別)
1800×900	SUPA-1890T-WW	48.4	¥66,900
1800×750	SUPA-1875T-WW	42.3	¥61,900
1800×600	SUPA-1860T-WW	36.9	¥58,700
1800×450	SUPA-1845T-WW※	32.4	¥55,300
1500×900	SUPA-1590T-WW	42.2	¥62,850
1500×750	SUPA-1575T-WW	37.2	¥58,800
1500×600	SUPA-1560T-WW	32.5	¥56,200
1500×450	SUPA-1545T-WW※	28.7	¥52,200
1200×750	SUPA-1275T-WW	31.8	¥51,600
1200×600	SUPA-1260T-WW	27.9	¥48,000
1200×450	SUPA-1245T-WW※	24.7	¥47,050
900×750	SUPA- 975T-WW	26.6	¥46,900
900×600	SUPA- 960T-WW	23.5	¥44,350
900×450	SUPA- 945T-WW※	20.8	¥43,850
750×750	SUPA- 775T-WW	23.8	¥45,500
600×600	SUPA- 660T-WW	19.2	¥42,500


全面棚板付



SUPA-1875TT-WW

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税別)
1800×900	SUPA-1890TT-WW	55.8	¥77,600
1800×750	SUPA-1875TT-WW	48.1	¥71,600
1800×600	SUPA-1860TT-WW	41.6	¥67,000
1500×900	SUPA-1590TT-WW	48.4	¥72,950
1500×750	SUPA-1575TT-WW	42.0	¥67,350
1500×600	SUPA-1560TT-WW	36.4	¥63,550
1200×750	SUPA-1275TT-WW	35.6	¥58,750
1200×600	SUPA-1260TT-WW	31.0	¥54,000
900×750	SUPA- 975TT-WW	29.4	¥52,400
900×600	SUPA- 960TT-WW	25.8	¥49,500
750×750	SUPA- 775TT-WW	26.4	¥50,650
600×600	SUPA- 660TT-WW	20.9	¥47,350

寸法図

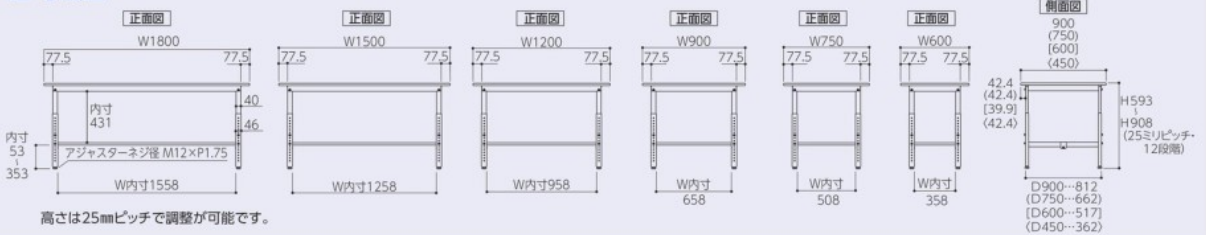

高さは25mmピッチで調整が可能です。