

ペダル移動タイプ(固定時800kg)

ペダル操作で移動式に早変わり！

均等耐荷重
800kg
(固定時)

均等耐荷重
100kg
(移動時)

粉体塗装
グリーン色



各マークの説明は P31 をご覧ください。

組立目安 **2人40分**

オリジナル
ムービー
公開中



ペダル移動800kg

組立式



SVMF-1890-MG



●固定式と移動式がペダル操作で一発切替できます。



品番の見方

SV M F - 18 90 - M G

ヤマテックワークテーブル
800シリーズ

 
天板種類
M:メラミン天板
R:塩ビシート天板

天板開口
18:1800
90:900
75:750

ペダル移動タイプ

脚部色
G:グリーン
天板色
M:木目柄
G:グリーン

横揺れ強度バツグン！支柱を抱え込む天枠金具により横揺れ強度の大幅UPを実現しました。



ペダル操作方法



①ペダルを足で踏み込みます
正面・側面どちらからでも
ペダル操作ができます



②ペダルを踏み込んだ
まま金具に引っ掛けて
固定します



③ペダル収納時

メラミン天板

●滑らかで耐衝撃性に優れたメラミン化粧板貼り天板です。



SVMF-1890-MG


塩ビシート天板

●弾力性のある塩ビシート貼り天板です。





SVRF-1890-GG

サイズ (W×D×H)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900×728	SVMF-1890-MG	79.3	¥148,200
1800×750×728	SVMF-1875-MG	69.6	¥142,700

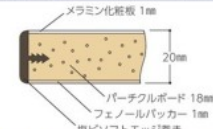

サイズ (W×D×H)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×900×728	SVRF-1890-GG	81.7	¥152,600
1800×750×728	SVRF-1875-GG	71.6	¥146,900

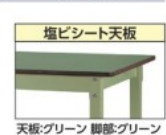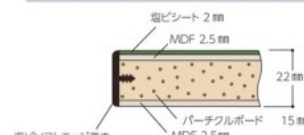

オプション

キャビネット

()内は引出し内寸法(単位mm)を示します。

小口運賃

引出し率100%の使いやすいキャビネットです。

※鍵は付いておりません。

※引出し耐荷重は1段当り20kgです。仕切板の取付けはできません。

※取付金具はワークテーブルの奥行寸法により2種類ございます。

(D900mm/D750mm用)

 
キャビネットを追加でご注文される場合は、ワークテーブルの天板奥行

をご確認ください。

※キャビネット取付可能数と取付位置についてのご説明はP81をご覧ください。

⑨引出し内寸法の表記について

H内寸の表記は右図の寸法を示しています。



	1段	2段	3段
浅型 W394 mm	S1-G 質量 5.9kg 定価(税抜) ¥18,200	S2-G 質量 10.2kg 定価(税抜) ¥24,600	S3-G 質量 16.2kg 定価(税抜) ¥42,800
浅型 W500 mm	L1-G 質量 6.8kg 定価(税抜) ¥19,500	L2-G 質量 11.5kg 定価(税抜) ¥27,000	L3-G 質量 18.4kg 定価(税抜) ¥46,500
深型 W500 mm	D1-G 質量 7.5kg 定価(税抜) ¥23,500	D2-G 質量 13.0kg 定価(税抜) ¥34,600	D3-G 質量 20.6kg 定価(税抜) ¥58,100

■寸法図

