

# スーパータイプ 固定式 H740mm



スーパータイプ

均等耐荷重  
3000kg



各マークの説明は P31 をご覧ください。



組立目安 2人40分



又は

と

ワークテーブル

パーツ保管・ラック

保管庫その他

オフィス用備品

ラック

150 シリーズ

折りたたみタイプ

300 シリーズ

500 シリーズ

800 シリーズ

バイス専用タイプ

ペダル移動タイプ

スーパータイプ

フラップタイプ

ワイドタイプ

昇降タイプ

フライトタイプ

ステンレスシリーズ

ステンレスワークテーブル

共通オプション

回転天板昇降タイプ

ラインテーブル

マルチシステム・架台

パーツハンガー・架上タイプ


ロール材スタンド

疲労軽減マット


## 塩ビシート天板



SSR-1875-GI

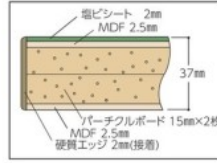

### カラー記号

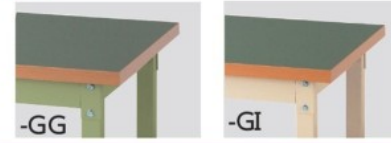

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SSR-1890-□□	74.3	¥115,250
1800×750×740	SSR-1875-□□	64.9	¥112,950
1500×750×740	SSR-1575-□□	54.8	¥103,600
1200×750×740	SSR-1275-□□	46.4	¥90,300

※ご注文の際、品番の -□□ にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SSR-1890T-□□	81.9	¥126,050
1800×750×740	SSR-1875T-□□	71.1	¥122,750
1500×750×740	SSR-1575T-□□	59.6	¥112,250
1200×750×740	SSR-1275T-□□	50.4	¥97,450

※ご注文の際、品番の -□□ にカラー記号を当てはめてください。


サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SSR-1890TT-□□	89.5	¥136,850
1800×750×740	SSR-1875TT-□□	77.3	¥132,550
1500×750×740	SSR-1575TT-□□	64.4	¥120,900
1200×750×740	SSR-1275TT-□□	54.4	¥104,600

※ご注文の際、品番の -□□ にカラー記号を当てはめてください。


## メラミン天板



SSM-1875-II

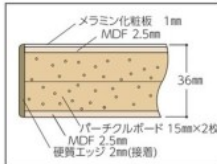

### カラー記号

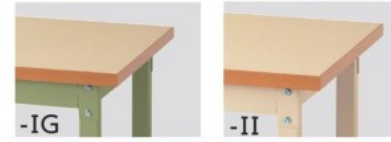

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SSM-1890-□□	71.3	¥113,150
1800×750×740	SSM-1875-□□	62.4	¥108,650
1500×750×740	SSM-1575-□□	52.8	¥96,900
1200×750×740	SSM-1275-□□	44.7	¥86,900

※ご注文の際、品番の -□□ にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SSM-1890T-□□	78.9	¥123,950
1800×750×740	SSM-1875T-□□	68.6	¥118,450
1500×750×740	SSM-1575T-□□	57.6	¥105,550
1200×750×740	SSM-1275T-□□	48.7	¥94,050

※ご注文の際、品番の -□□ にカラー記号を当てはめてください。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	SSM-1890TT-□□	86.5	¥134,750
1800×750×740	SSM-1875TT-□□	74.8	¥128,250
1500×750×740	SSM-1575TT-□□	62.4	¥114,200
1200×750×740	SSM-1275TT-□□	52.7	¥101,200

※ご注文の際、品番の -□□ にカラー記号を当てはめてください。