

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ _n	ℓ _s	D _s	K	ℓ _k


5

JIS

スバイラルタップ
(止り穴用) ①スバイラルタップ
(通り穴用) ②ポイントタップ
(通り穴用) ③ハンドタップ
④超硬タップ
⑤ロールタップ
⑥特殊ねじタップ
簡易検査ツール
⑦管用タップ
⑧ヘリカル
カッター
⑨ダイス
⑩センタドリル
工具
⑪

JIS

⑤-40

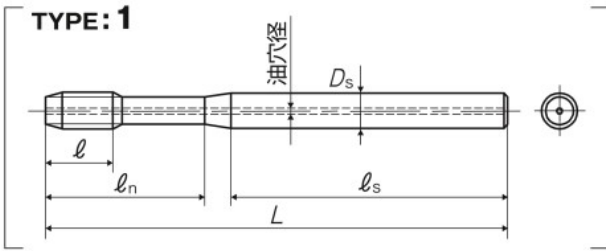

品区: 1L

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	ℓ _s (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	溝数	油穴径	TYPE	メーカー希望 小売価格	
メートルねじ用															
M6 × 1	P3	SY6.0MRLXT	2.5P	80	12	27	48	6	-	-	3	1	1	¥ 35,100	
M8 × 1.25	P4	SY8.0NSLXT	2.5P	90	15	30	54	8	-	-	3	1	1	¥ 44,000	
M10 × 1.5	P4	SY0100SLXT	2.5P	100	18	36	57	10	-	-	3	1.5	1	¥ 57,400	
M10 × 1.25	P4	SY010NSLXT	2.5P	100	18	36	57	10	-	-	3	1.5	1	¥ 57,400	

※=特定流通品(受注生産品)

*改良等のため予告なく仕様を変更する場合があります。

Think threads with
YAMAWA