

刃部径	全長	刃部の長さ	シャンク径
Dc	L	ℓ	Ds

MC-HLC



MC-ヘリカルカッター メートルねじ用
仕様特長



*アイコンについてはP28参照



■“ヘリカル送り”機能を利用したねじ加工工具です。一本でピッチが同じであれば径の異なるめねじ加工が出来ます。また、右ねじ・左ねじのどちらのめねじも加工出来ます。

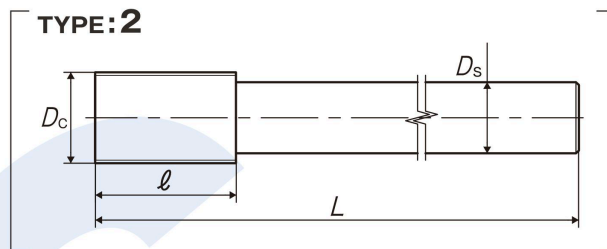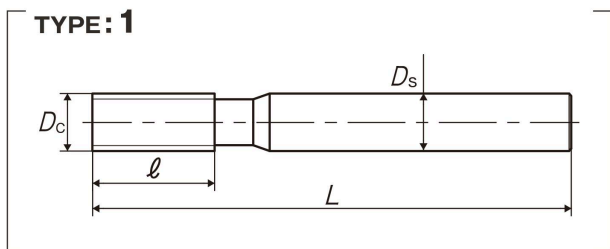

品区: 57

呼び	商品コード	Dc (mm)	ピッチ (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	Ds (mm)	刃数	最小加工径	形状	メーカー希望小売価格
メートルねじ用										
10204N150M	HLCN0100	10	1.5	90	20	10	4	14	1	¥ 34,900*
10204N100M	HLCN010M	10	1	90	20	10	4	14	1	¥ 38,200*
12254N200M	HLCN012Q	12	2	100	25	12	4	17	1	¥ 37,100*
12254N150M	HLCN0120	12	1.5	100	25	12	4	17	1	¥ 37,100*
12254N100M	HLCN012M	12	1	100	25	12	4	17	1	¥ 40,900*
16304N250M	HLCN016R	16	2.5	110	30	16	4	23	1	¥ 41,800*
16304N200M	HLCN016Q	16	2	110	30	16	4	23	1	¥ 41,800*
16304N150M	HLCN0160	16	1.5	110	30	16	4	23	1	¥ 41,800*
16304N100M	HLCN016M	16	1	110	30	16	4	23	1	¥ 45,500*
20505N350M	HLCN020T	20	3.5	140	50	20	5	28	1	¥ 46,800*
20505N300M	HLCN020S	20	3	140	50	20	5	28	1	¥ 46,800*
20505N200M	HLCN020Q	20	2	140	50	20	5	28	1	¥ 46,800*
20505N150M	HLCN0200	20	1.5	140	50	20	5	28	1	¥ 46,800*
20505N100M	HLCN020M	20	1	140	50	20	5	28	1	¥ 51,000*
25506N350M	HLCN025T	25	3.5	160	50	20	6	36	2	¥ 54,900*
25506N300M	HLCN025S	25	3	160	50	20	6	36	2	¥ 54,900*
25506N200M	HLCN025Q	25	2	160	50	20	6	36	2	¥ 54,900*
25506N150M	HLCN0250	25	1.5	160	50	20	6	36	2	¥ 54,900*
25506N100M	HLCN025M	25	1	160	50	20	6	36	2	¥ 59,300*
32506N300M	HLCN032S	32	3	200	50	25	6	45	2	¥ 63,900*
32506N200M	HLCN032Q	32	2	200	50	25	6	45	2	¥ 63,900*
32506N150M	HLCN0320	32	1.5	200	50	25	6	45	2	¥ 63,900*

*MC-ヘリカルカッターの詳細な使用方法はP1049～1051をご参照ください。

スパイラル
タップ
(止り穴用)

スパイラル
タップ
(通り穴用)

ポイント
タップ
(通り穴用)

ハンド
ドリル

超硬
タップ

タ
ロー
プル

特殊
ねじ
タップ
簡易
検査
ツール

管
用
ドリル

ヘリカル
カッター

ダイス

セン
タル
ノ
穴
工具