

外径	厚さ
D	T

D PF


管用平行ねじ用ソリッドダイス
仕様特長



■ダイスの振れ精度を向上させたPFおねじ加工用のソリッドダイスです。



*アイコンについてはP28参照

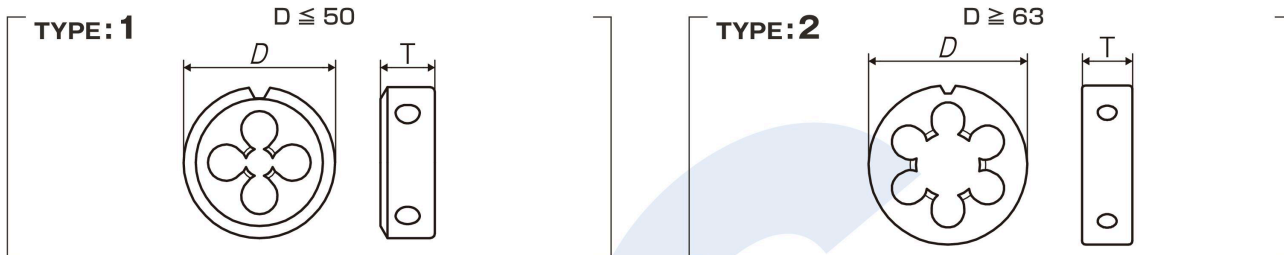

品区: 3G

呼び	商品コード	D (mm)	T (mm)	切りくず穴数	逃げの有無	形状	メーカー希望小売価格
管用平行ねじ用							
PF1/16-28	TYGPF010NEBC	25	9	4		1	¥ 8,900*
PF1/8-28	TYGPF020NEBC	25	9	5		1	¥ 8,900*
	TYJPF020NEBC	38	13	4			¥ 9,250
PF1/4-19	TYJPF040NEBC	38	13	5		1	¥ 9,250
PF3/8-19	TYJPF060NEBC	38	13	6		1	¥ 9,250*
	TYMPF060NEBC	50	16	5			¥ 15,100
PF1/2-14	TYMPF080NEBC	50	16	5		1	¥ 15,100
PF5/8-14	TYMPF100NEBC	50	16	6		1	¥ 17,000*
PF3/4-14	TYMPF120NEBC	50	16	6		1	¥ 15,100*
	TYRPF120NEBC	63	20		2	¥ 43,600	
PF1 -11	TYUPF160NEBC	75	25	6		2	¥ 74,600
PF1 1/4-11	TYUPF200NEBC	75	25	8		2	¥ 74,600*
PF1 1/2-11	TYUPF240NEBC	75	25	8		2	¥ 74,600*
PF2 -11	TYYPF320NEBC	105	30	8		2	¥ 179,000*

*調整式ダイス (AR-D) 及びSKS材のダイスは、2013年12月の受注分をもって生産を終了いたしました。同商品については、「2013-2014年版総合カタログ」にてご確認ください。

スパイラル
タップ
(止り穴用)

スパイラル
タップ
(通り穴用)

ポイント
タップ
(通り穴用)

ハンド
ブド

超硬
タップ

タ
ロー
プル

特殊
ねじ
検査
ツール

管用
ブ

カ
ッタ
カ
ール

ダイ
ス

セン
タル
穴
ノ
具