

シャンク径	ポイント径	全長	ボディの長さ
Ds	Dc	L	ℓ <sub>2</sub>

JIS

# JO-C-PEQ V

ジョイントツール 超硬ポイントドリル PE-90°

仕様特長



\*アイコンについてはP28参照



スパイラル  
タップ用  
(正り穴用)

スパイラル  
タップ用  
(通り穴用)

ポイント  
タップ用  
(通り穴用)

タ  
ハン  
プド

超  
硬  
プ

タ  
ロー  
プル

特殊  
ねじ  
タップ  
検査  
ツール

タ  
管  
用  
プ

カ  
ヘ  
リ  
タ  
カ  
ル


ダ  
イス

セン  
タル  
穴  
工  
具

JIS  
CE-42

807

■位置決め、面取りの同時複合加工が可能な超硬ポイントドリル形のジョイント工具です。

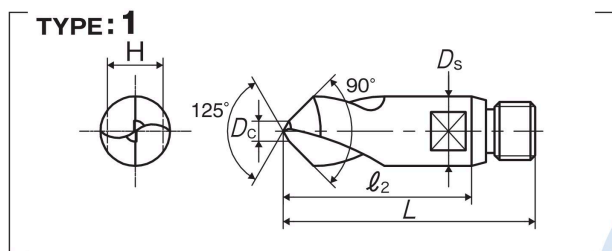

品区: 5C


呼び Ds × Dc	商品コード*	Ds (mm)	Dc (mm)	L (mm)	ℓ <sub>2</sub> (mm)	H (mm)	適用ホルダ シャンク径	形状	メーカー希望 小売価格
10 × 3	JVCPE010Q	10	3	37.5	27.5	8	14	1	¥ 20,900
12 × 3.5	JVCPE012Q	12	3.5	43.5	32.5	10	16	1	¥ 20,900
16 × 4	JVCPE016Q	16	4	48.5	34.5	13	20	1	¥ 29,800

ドリル径	シャンク径	全長	ボディの長さ
Dc	Ds	L	ℓ <sub>2</sub>

# JO-NCSD V

 ジョイントツール NCスターティングドリル面取り用 90°


仕様特長



\*アイコンについてはP28参照



■汎用ドリルの穴あけ後の面取り加工用NCスターティングドリル形のジョイント工具です。

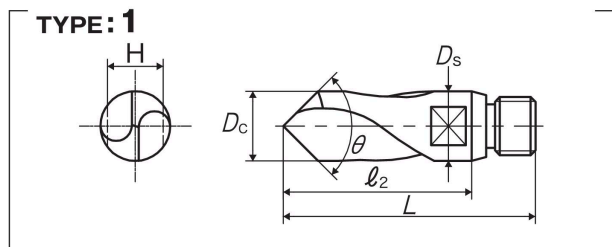

品区: 5C

呼び Dc × θ	商品コード*	Ds (mm)	L (mm)	ℓ <sub>2</sub> (mm)	H (mm)	適用ホルダ シャンク径	形状	メーカー希望 小売価格
10 × 90°	JVCS-D010Q	10	37.5	27.5	8	14	1	¥ 4,100
12 × 90°	JVCS-D012Q	12	43.5	32.5	10	16	1	¥ 4,610
16 × 90°	JVCS-D016Q	16	48.5	34.5	13	20	1	¥ 5,450

\*=特定流通品(受注生産品)

\*改良等のため予告なく仕様を変更する場合があります。

Think threads with  
**YAMAWA**