

シャンク径	直径	全長	刃長
Ds	Dc	L	ℓ

CS-G

サブマリンゲート用カッター

仕様特長


HSS

*アイコンについてはP28参照




■プラスチック射出成形用金型のサブマリンゲート（トンネルゲート）を加工する場合に使用するドリルです。

TYPE:1

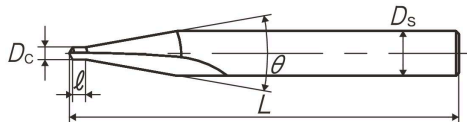

TYPE:2

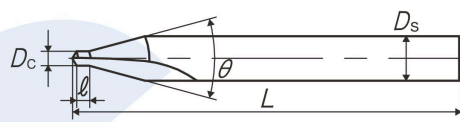

品区: 54

呼び Dc × θ × Ds	商品コード	Ds (mm)	Dc (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	刃数	形状	メーカー希望 小売価格
0.5 × 20° × 6	CS-G0.52-J	6	0.5	57	0.5	2	1	¥ 4,550 *
0.5 × 30° × 6	CS-G0.53-J	6	0.5	57	0.5	2	2	¥ 4,550 *
0.5 × 20° × 6	CS-G0.52-LS	6	0.5	100	0.5	2	1	¥ 5,850 *
0.5 × 30° × 6	CS-G0.53-LS	6	0.5	100	0.5	2	2	¥ 5,850 *
0.6 × 20° × 6	CS-G0.62-J	6	0.6	57	0.5	2	1	¥ 3,830 *
0.6 × 30° × 6	CS-G0.63-J	6	0.6	57	0.5	2	2	¥ 3,830 *
0.6 × 20° × 6	CS-G0.62-LS	6	0.6	100	0.5	2	1	¥ 4,970 *
0.6 × 30° × 6	CS-G0.63-LS	6	0.6	100	0.5	2	2	¥ 4,970 *
0.7 × 20° × 6	CS-G0.72-J	6	0.7	57	0.5	2	1	¥ 3,510 *
0.7 × 30° × 6	CS-G0.73-J	6	0.7	57	0.5	2	2	¥ 3,510 *
0.7 × 20° × 6	CS-G0.72-LS	6	0.7	100	0.5	2	1	¥ 4,550 *
0.7 × 30° × 6	CS-G0.73-LS	6	0.7	100	0.5	2	2	¥ 4,550 *
0.8 × 20° × 6	CS-G0.82-J	6	0.8	57	0.5	2	1	¥ 3,270 *
0.8 × 30° × 6	CS-G0.83-J	6	0.8	57	0.5	2	2	¥ 3,270 *
0.8 × 20° × 6	CS-G0.82-LS	6	0.8	100	0.5	2	1	¥ 4,240 *
0.8 × 30° × 6	CS-G0.83-LS	6	0.8	100	0.5	2	2	¥ 4,240 *
0.9 × 20° × 6	CS-G0.92-LS	6	0.9	100	0.5	2	1	¥ 3,780 *
0.9 × 30° × 6	CS-G0.93-LS	6	0.9	100	0.5	2	2	¥ 3,780 *
1 × 20° × 6	CS-G1.02-J	6	1	57	0.5	2	1	¥ 2,560 *
1 × 20° × 8	CS-G1.028J	8	1	57	0.5	2	1	¥ 2,930 *
1 × 30° × 6	CS-G1.03-J	6	1	57	0.5	2	2	¥ 2,560 *
1 × 30° × 8	CS-G1.038J	8	1	57	0.5	2	2	¥ 2,930 *
1 × 20° × 8	CS-G1.028K	8	1	70	0.5	2	1	¥ 3,270 *
1 × 30° × 8	CS-G1.038K	8	1	70	0.5	2	2	¥ 3,270 *
1 × 20° × 6	CS-G1.02-LS	6	1	100	0.5	2	1	¥ 3,340 *
1 × 20° × 8	CS-G1.028LS	8	1	100	0.5	2	1	¥ 4,240 *
1 × 30° × 6	CS-G1.03-LS	6	1	100	0.5	2	2	¥ 3,340 *
1 × 30° × 8	CS-G1.038LS	8	1	100	0.5	2	2	¥ 4,240 *
1.5 × 20° × 8	CS-G1.52-K	8	1.5	70	0.5	2	1	¥ 3,270 *
1.5 × 30° × 8	CS-G1.53-K	8	1.5	70	0.5	2	2	¥ 3,270 *
1.5 × 20° × 8	CS-G1.52-LS	8	1.5	100	0.5	2	1	¥ 4,240 *

スパイラル
タップ
(止り穴用)スパイラル
タップ
(通り穴用)ポイント
タップ
(通り穴用)ハン
プド超硬
タップタ
ツ
プル特殊
タップ
簡易検査
ツール管
ツ
プヘリ
タ
カルダイ
スセンタ
穴
工具