




動画案内

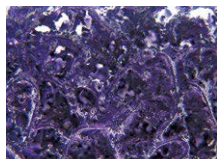


シール面

15mm 即納品
穴径ユニロンブラックに比べ、長寿命になり経済的
ユニロンパープルソフト

用途	銅 落とし	塗装 はがし	溶接 焼け	対応 素材	鉄	ステン レス	アルミ
----	----------	-----------	----------	----------	---	-----------	-----

- ワイヤーブラシに比べ、飛散することなく、安全に作業ができます。
- 深い傷が入りません。 ●仕上げ面が美しい。

ちょっとCHECK

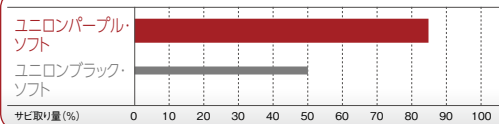ユニロンパープルソフトとユニロンブラックソフト
を使ってサビ取りの量(面積)を比較してみました。

サイズ Size (mm)	品番 NO.	入数 Pack	大箱入数 Shipping Unit	MAX min ⁻¹	Price ¥ (1枚単価)
100×15	NPS-100	5枚	50枚	12,000	¥2,000




ベベル型でコーナーも使いやすい

ユニロンブラックベベル

用途	黒皮 取り	銅 落とし	塗装 はがし	溶接 焼け	対応 素材	鉄	ステン レス	アルミ
----	----------	----------	-----------	----------	----------	---	-----------	-----

- 極太ユニロン不織布に砥粒がコーティングしてある為、ワイヤーブラシのような飛散がなく、安全作業ができます。
- 削り過ぎがなく、初心者でも安心して使用でき、美しい仕上がり面が得られます。

- ベベルタイプで大変使いやすく、簡単に工具なしでグラインダーに取り付けられ、最後まで使用できます。

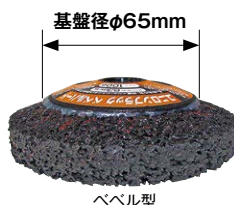

ベベル型



小箱写真

15mm 即納品
穴径

サイズ Size (mm)	品番 NO.	入数 Pack	大箱入数 Shipping Unit	MAX min ⁻¹	Price ¥ (1枚単価)
100×M10	M10BVH	5枚	50枚	12,000	¥2,800
100×15	15BVH				



Sタイプ

MIXタイプ

傷のぼかしやクリーニングに

ユニロンディスク(S/M)


用途	キズ 取り	銅 落とし	溶接 焼け	対応 素材	鉄	ステン レス	アルミ	チタン	樹脂	木工
----	----------	----------	----------	----------	---	-----------	-----	-----	----	----

- ワークをほとんど削りませんので深い傷をつけずに表面のみを研磨します。
- 柔軟性があり曲面にもピッタリフィットします。
- ソフトなアタリのストレートタイプも特注にて製作致します。

15mm 22mm 即納品
穴径

サイズ Size (mm)	タイプ Type	粒度 Grit 品番 NO.					入数 Pack	大箱入数 Shipping Unit	MAX min ⁻¹	Price ¥ (1枚単価)
		荒目#120	中目#240	細目#320	仕上目#600	無砥粒				
100×15	S	ND100S7	ND100S10	ND100S11	ND100S13	ND100SN	5枚	50枚	8,000	¥1,500
	MIX	ND100M7	ND100M10	ND100M11	ND100M13	-				¥1,800
180×22	S	ND180S7	ND180S10	ND180S11	ND180S13	-			2,000	¥3,800
	MIX	ND180M7	ND180M10	ND180M11	ND180M13	-				¥4,200

 粒度別カラー



荒目#120 中目#240 細目#320 仕上目#600 無砥粒

※S ナイロン不織布のみ ※MIX ナイロン不織布+メッシュ研磨布のミックス

ディスク
グラインダー用

研磨用ディスク

GPサンダー&
ストリートホイールペッタン&
マジックパット

カップブラシ

ダイヤカッター&
ディスク

軸用

超硬

ダイヤ

砥石

ペーパー

ナイロン

ブラシ

バフ

手作業工具

砥石

シート

研磨剤

その他
手作業工具

その他機械用

ベルト
グラインダー用オービタル
サンダー用

切断機用

ミニディスク用

両頭
グラインダー用ヘアーライン
サンダー用その他
電動機械その他
エアーツール

マンドレール