

円筒型

砲弾型


バリ取りなどの研削用に最適

超硬カッター

円筒型




軸直径 **φ3mm** **即納品** は即納品です。

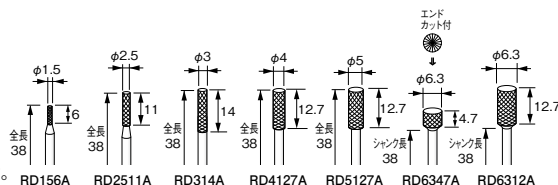

スパイラル カット	品番 NO.	RS156A	RS2511A	RS314A	RS4127A	RS5127A	RS6347A	RS6312A
	Price ¥(1本単価)		¥2,400		¥6,200	¥6,500		¥3,800
クロスカット	品番 NO.	RD156A	RD2511A	RD314A	RD4127A	RD5127A	RD6347A	RD6312A
	Price ¥(1本単価)		¥2,400		¥6,200	¥6,500	¥3,900	¥3,800
入数 Pack		1本						
MAX min ⁻¹		58,000	43,000	38,000	34,000	30,000		25,000

軸直径 **φ6mm** **即納品** は即納品です。

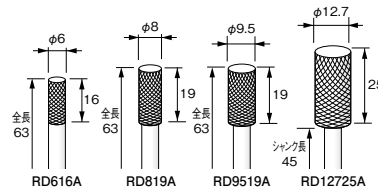


スパイラル カット	品番 NO.	RS616A	RS819A	RS9519A	RS12725A
	Price ¥(1本単価)	¥4,000	¥5,200	¥5,400	¥8,800
クロスカット	品番 NO.	RD616A	RD819A	RD9519A	RD12725A
	Price ¥(1本単価)	¥4,000	¥5,200	¥5,400	¥8,800
入数 Pack		1本			
MAX min ⁻¹		26,000	21,000	18,000	13,000

砲弾型




軸直径 **φ3mm** **即納品** は即納品です。

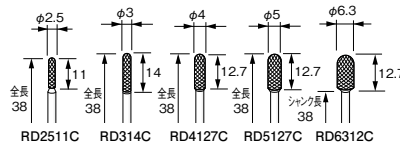

スパイラル カット	品番 NO.	RS2511C	RS314C	RS4127C	RS5127C	RS6312C
	Price ¥(1本単価)		¥2,400	¥6,200	¥6,500	¥3,800
クロスカット	品番 NO.	RD2511C	RD314C	RD4127C	RD5127C	RD6312C
	Price ¥(1本単価)		¥2,400	¥6,200	¥6,500	¥3,800
入数 Pack		1本				
MAX min ⁻¹		43,000	38,000	34,000	30,000	25,000

軸直径 **φ6mm** **即納品** は即納品です。

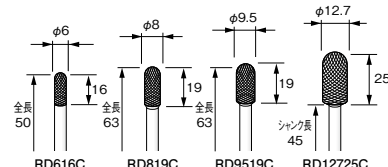


スパイラル カット	品番 NO.	RS616C	RS819C	RS9519C	RS12725C
	Price ¥(1本単価)	¥4,600	¥6,000	¥6,300	¥9,900
クロスカット	品番 NO.	RD616C	RD819C	RD9519C	RD12725C
	Price ¥(1本単価)	¥4,500	¥6,000	¥6,300	¥9,900
入数 Pack		1本			
MAX min ⁻¹		26,000	21,000	18,000	13,000



**ココが
ポイント**


クロスカットとスパイラルカットの違い

● クロスカット

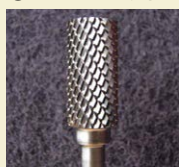

切粉は最も細かく安全です。また仕上げ面に優れています。

● スパイラルカット

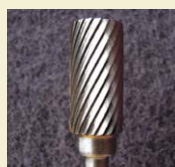

クロスカットと比較して、切れ味に優れますが切粉は大きくなります。

超硬カッターを選定するのに形状も重要ですがカットの違いも重要です。ワークに合ったカットをお選びください。

	炭素鋼	合金鋼	耐熱鋼	ステンレス	鋳鉄	銅	マグネシウム	チタン	アルミ	プラスチック	ゴム
クロスカット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スパイラルカット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

●サイズはクロスカット及びスパイラルカットとも同サイズです。

ディスク
グラインダー用

研磨用ディスク

GPサンダー&
ストレートホイール

ペッド&
マジックパッド

カップブラシ

ダイヤカッター&
ディスク

軸用

超硬

ダイヤ

砥石

ペーパー

ナイロン

ブラシ

パフ

手作業工具

砥石

シート

研磨剤

その他
手作業工具

その他機械用

ベルト
グラインダー用

オービタル
サンダー用

切断機用

ミニディスク用

両頭
グラインダー用

ヘアーライン
サンダー用

その他
電動機械

その他
エアーツール

マンドレール