


電着ダイヤモンドバー

円筒型

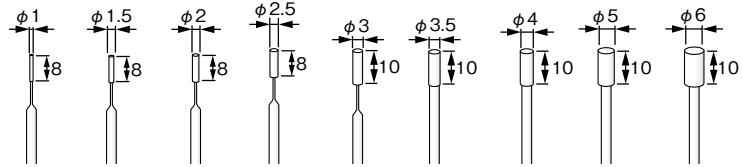

電着 軸直径 **φ3mm** 全長45mm
ダイヤタイプ

140 D-10AH D-15AH D-20AH D-25AH D-30AH D-35AH D-40AH D-50AH D-60AH

サイズ Size(mm)	1×8×3	1.5×8×3	2×8×3	2.5×8×3	3×10×3	3.5×10×3	4×10×3	5×10×3	6×10×3	
ダイヤ	品番 NO.	D-10AH	D-15AH	D-20AH	D-25AH	D-30AH	D-35AH	D-40AH	D-50AH	D-60AH
	Price ¥(1本単価)	¥980					¥1,200		¥1,300	
CBN	品番 NO.	CB-10AH	CB-15AH	CB-20AH	CB-25AH	CB-30AH	CB-35AH	CB-40AH	CB-50AH	CB-60AH
	Price ¥(1本単価)	¥1,450					¥1,680		¥1,850	
入数 Pack	1本									
MAX min ⁻¹	80,000							70,000	60,000	




即納品

は即納品です。


電着 軸直径 **φ6mm** 全長60mm
ダイヤタイプ

サイズ Size(mm)	6.5×15×6	8×15×6	10×19×6	
ダイヤ	品番 NO.	D-65AB	D-80AB	D-100AB
	Price ¥(1本単価)	¥3,050	¥3,700	¥4,800
CBN	品番 NO.	CB-65AB	CB-80AB	CB-100AB
	Price ¥(1本単価)	¥4,300	¥5,220	¥6,800
入数 Pack	1本			
MAX min ⁻¹	80,000	75,000		

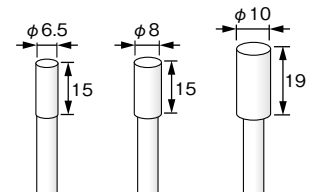

140 D-65AB D-80AB D-100AB

砲弾型

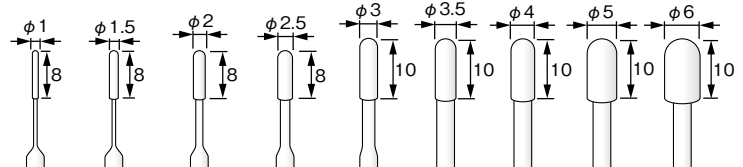

電着 軸直径 **φ3mm** 全長45mm
ダイヤタイプ

140 D-10CH D-15CH D-20CH D-25CH D-30CH D-35CH D-40CH D-50CH D-60CB

サイズ Size(mm)	1×8×3	1.5×8×3	2×8×3	2.5×8×3	3×10×3	3.5×10×3	4×10×3	5×10×3	6×10×3	
ダイヤ	品番 NO.	D-10CH	D-15CH	D-20CH	D-25CH	D-30CH	D-35CH	D-40CH	D-50CH	D-60CB
	Price ¥(1本単価)	¥980					¥1,200		¥1,300	
CBN	品番 NO.	CB-10CH	CB-15CH	CB-20CH	CB-25CH	CB-30CH	CB-35CH	CB-40CH	CB-50CH	CB-60CB
	Price ¥(1本単価)	¥1,450					¥1,680		¥1,850	
入数 Pack	1本									
MAX min ⁻¹	80,000							60,000		




即納品

は即納品です。

電着 軸直径 **φ6mm** 全長60mm
ダイヤタイプ

サイズ Size(mm)	6.5×15×6	8×15×6	10×19×6	
ダイヤ	品番 NO.	D-65CB	D-80CB	D-100CB
	Price ¥(1本単価)	¥3,500	¥3,700	¥4,800
CBN	品番 NO.	CB-65CB	CB-80CB	CB-100CB
	Price ¥(1本単価)	¥4,920	¥5,220	¥6,800
入数 Pack	1本			
MAX min ⁻¹	50,000	40,000		

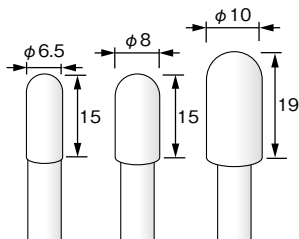

140 D-65CB D-80CB D-100CB

ディスク
グラインダー用

研磨用ディスク

GPサンダー&
ストレートホイール

ペタンク&
マジックパット

カップブラシ

ダイヤカッター&
ディスク

軸用

超硬

ダイヤ

砥石

ペーパー

ナイロン

ブラシ

パフ

手作業工具

砥石

シート

研磨剤

その他
手作業工具

その他機械用

ベルト
グラインダー用

オービタル
サンダー用

切断機用

ミニディスク用

両頭
グラインダー用

ヘアーライン
サンダー用

その他
電動機械

その他
エアーツール

マンドレール