


電着ダイヤモンド

両面ダイヤモンド付

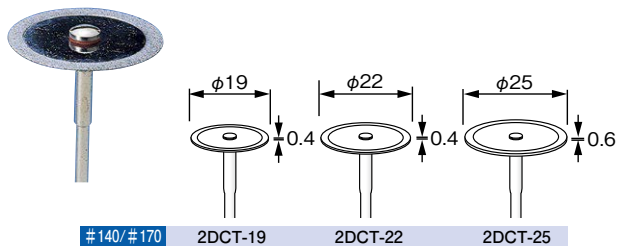

電着ダイヤモンド

カッティングディスクA

[特長]


- ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。

[用途]

- セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に

即納品

は即納品です。

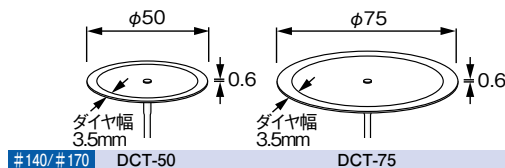

電着

ダイヤモンド

軸直径

φ2.34mm

軸直径

φ3mm

軸直径

φ6mm

サイズ Size(mm) 外径×厚	軸サイズ Size(mm)	品番 NO.	入数 Pack	MAX min ⁻¹	Price ¥ (1本単価)
19×0.4	2.34	2DCT-19	1本	20,000	¥2,500
22×0.4		2DCT-22			¥2,600
25×0.6		2DCT-25			¥3,000

※外径がφ19、φ22、φ25はダイヤ幅2.5mm、φ50、φ75は幅3.5mm

※マンドレール付

サイズ Size(mm) 外径×厚	軸サイズ Size(mm)	品番 NO.	入数 Pack	MAX min ⁻¹	Price ¥ (1本単価)
19×0.4	3	DCT-19	1本	20,000	¥2,500
22×0.4		DCT-22			¥2,600
25×0.6		DCT-25			¥3,000
50×0.6	6	DCT-50	1本	10,000	¥4,660
75×0.6		DCT-75		8,000	¥5,330

※マンドレール付

電着ダイヤモンド

カッティングディスクB


[特長]

- ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。

[用途]

- セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に

両面ダイヤモンド付

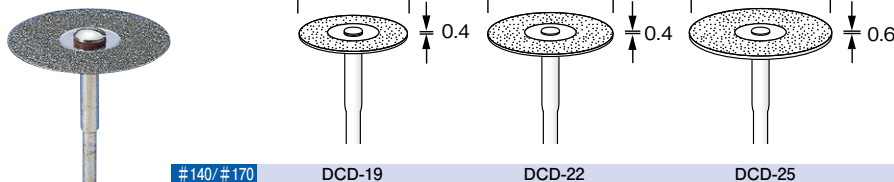

電着

ダイヤモンド

軸直径

φ2.34mm

軸直径

φ3mm

即納品

は即納品です。

サイズ Size(mm) 外径×厚	軸サイズ Size(mm)	品番 NO.	入数 Pack	MAX min ⁻¹	Price ¥ (1本単価)
19×0.4	2.34	2DCD-19	1本	20,000	¥2,800
22×0.4		2DCD-22			¥3,200
25×0.6		2DCD-25			¥3,500

※マンドレール付

サイズ Size(mm) 外径×厚	軸サイズ Size(mm)	品番 NO.	入数 Pack	MAX min ⁻¹	Price ¥ (1本単価)
19×0.4	3	DCD-19	1本	20,000	¥2,800
22×0.4		DCD-22			¥3,200
25×0.6		DCD-25			¥3,500

※マンドレール付

ディスク
グラインダー用

研磨用ディスク

GPサンダー&
ストリートホイール

ペッタン&
マジックパット

カップブラシ

ダイヤカッター&
ディスク

軸用

超硬

ダイヤ

砥石

ペーパー

ナイロン

ブラシ

バフ

手作業工具

砥石

シート

研磨剤

その他
手作業工具

その他機械用

ベルト
グラインダー用

オービタル
サンダー用

切断機用

ミニディスク用

両頭
グラインダー用

ヘアーライン
サンダー用

その他
電動機械

その他
エアーツール

マンドレール