


真鍮

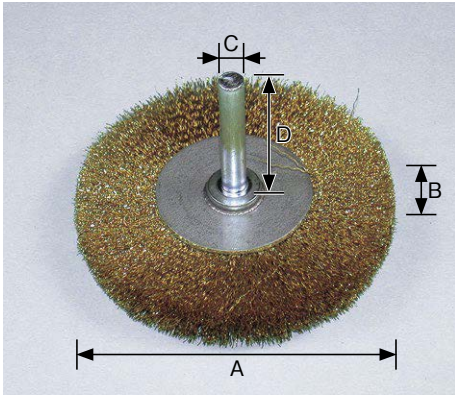


## 真鍮 軸付ホイールブラシ

軸直径 **即納品**

**φ6mm** は即納品です。

サイズ Size (mm) A×B×C×D	タイプ Type	品番 NO.	入数 Pack	MAX min <sup>-1</sup>	Price ¥ (1個単価)
32×10×6×35	真鍮 φ0.15	<b>BMF-30</b>	5個	20,000	<b>¥1,640</b>
38×10×6×35		<b>BMF-40</b>			
50×13×6×35		<b>BMF-50</b>		15,000	<b>¥1,730</b>
65×13×6×35		<b>BMF-65</b>			
75×13×6×35		<b>BMF-75</b>		10,000	<b>¥2,780</b>
100×13×6×35		<b>BMF-100</b>			

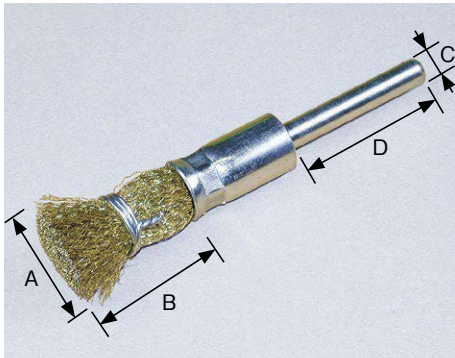


## 真鍮 軸付エンドブラシ

軸直径 **即納品**

**φ6mm** は即納品です。

サイズ Size (mm) A×B×C×D	タイプ Type	品番 NO.	入数 Pack	MAX min <sup>-1</sup>	Price ¥ (1個単価)
10×30×6×35	真鍮 φ0.15	<b>BME-10</b>	10個	12,000	<b>¥680</b>
13×30×6×35		<b>BME-13</b>			
15×30×6×25		<b>BME-15</b>			
20×30×6×25		<b>BME-20</b>		6,000	<b>¥1,410</b>
25×35×6×25		<b>BME-25</b>			
30×35×6×25		<b>BME-30</b>			

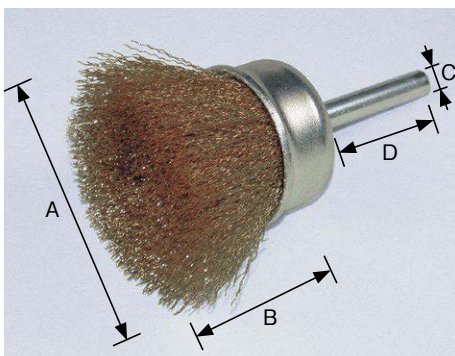

## 真鍮 軸付カップブラシ

軸直径 **即納品**

**φ6mm** は即納品です。

サイズ Size (mm) A×B×C×D	タイプ Type	品番 NO.	入数 Pack	MAX min <sup>-1</sup>	Price ¥ (1個単価)
40×25×6×25	真鍮 φ0.15	<b>BMCJ-40</b>	5個	10,000	<b>¥1,460</b>
50×25×6×25		<b>BMCJ-50</b>			<b>¥1,820</b>
65×25×6×25		<b>BMCJ-65</b>		4,500	<b>¥2,640</b>
75×20×6×35		<b>BMCJ-75</b>			<b>¥3,420</b>



### 太陽光システムの導入

平成25年9月より弊社本社工場の物流棟の屋根に太陽光パネル435枚設置しました。総合太陽電池容量109kW、年間予想発電量10万kWhの発電をスタートしています。この発電量でCO<sub>2</sub>削減量は年間48,342kg-CO<sub>2</sub>、石油削減量年間約22,124リットル、森林面積換算年間約98,246㎡に相当するようです。弊社工場も多くの電力を使用しますので少しでも環境に貢献できると嬉しいです。



ディスク  
グラインダー用

研磨用ディスク

GPサンダー&  
ストレートホイール

ペッタン&  
マジックパット

カップブラシ

ダイヤカッター&  
ディスク

軸用

超硬

ダイヤ

砥石

ペーパー

ナイロン

ブラシ

パフ

手作業工具

砥石

シート

研磨剤

その他  
手作業工具

その他機械用

ベルト  
グラインダー用

オービタル  
サンダー用

切断機用

ミニディスク用

両頭  
グラインダー用

ヘアーライン  
サンダー用

その他  
電動機械

その他  
エアーツール

マンドレル