

在庫
14アイテム

遠赤外線ヒーター/屋外用電気ストーブ/電気ストーブ

ページ横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

冷暖房・空調機器

スポット
エアコン

冷風機

工場扇

サーキュレーター

エアコン

ミストファン

噴霧
システム

アイス
ディスペンサー

ウォーター
クーラー

石油
ストーブ

オイル
ヒーター

オイル
タンク

ガス
ストーブ

遠赤外線
電気ヒーター

電気
ファンヒーター

足温器

加湿器

乾燥機・
除湿機

空気
清浄機


脱臭器

分煙機

静岡製機
Far Infrared Heater

遠赤外線電気ヒーター“ほかっとe”

修理
可能

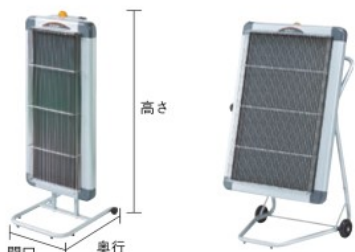

- 特長**
- 火災予防条例の裸火に該当しない安全性が高い遠赤外線暖房機です。
 - キャスター付で移動が楽々です。
- 仕様**
- 転倒安全スイッチ・停電時安全装置
 - 過熱防止・過負荷保護
 - 使用環境温度:-10℃~20℃
 - 電源コード長さ:3m(プラグなし)
- 製造国** ●日本

パネル高さ調節タイプ 特長 ●高さ3段階調整可能です。

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	電源(V)	消費電力(kW)	本体寸法(mm) 間口×奥行×高さ	標準消費電力料金	質量(kg)	実績(前年比%)
★494-0792	WPS-20S	¥96,000	オープン	単相200	1(弱)・2(強)	382×408×1126/1026/926(高さ3段階式)	15~30円/h	14.5	108(129)

パネル角度可変タイプ 特長 ●パネル角度が垂直から上側15度、下側5度に変えられます。

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	電源(V)	消費電力(kW)	本体寸法(mm) 間口×奥行×高さ	標準消費電力料金	質量(kg)	実績(前年比%)
★494-0806	WPS-30A	¥120,625	オープン	三相200	1.5~3(4段階)	650×550×1110	22.5~45円/h	25.6	281(116)
★494-0814	WPS-30AS	¥120,625	オープン	単相200	1.5~3(4段階)	650×550×1110	22.5~45円/h	25.6	45(74)

収納カバー 材質 ●塩ビ製地

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	適合機種	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
★251-1411	50511204001	¥3,500	¥3,500	WPS-20S	1	160	-
★251-1410	50512204001	¥4,000	¥4,000	WPS-30A, WPS-30AS	1	200	-

☎商品のお問い合わせ:0538-23-2825 <https://www.shizuoka-seiki.co.jp/>

山岡金属
YAMAOKA

Electric Heater Outdoor type Parasol Heater

屋外用電気ストーブ“パラソルヒーター”

修理
可能

- 特長**
- 屋外用電気ストーブです。
 - スイッチONから約5秒で最高温度に達します。
 - 遠赤効果で身体の芯から暖めます。
 - セキュリティ対策にも配慮しています。
- 仕様**
- (財)日本品質保証機構(JQA)認証商品
 - 転倒時電源切断装置付
 - 防水構造(電気部分)
 - 漏電遮断器付
 - 電源コード:4.5m
- 製造国** ●日本



SPH-100E48-200V3



SPH-C1000-A (パラソルカバーA)

SPH-C1000-B (パラソルカバーB (バーナー部用))

SPH-G1000P (パラソルガード (パイプ仕様))

SPH-G1000C (パラソルガード (チェーン仕様))

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	電源(V)	消費電力(kW)	発熱量(kW/h)	標準消費電力料金	質量(kg)	実績(前年比%)
★752-2142	SPH-100E48-200V3	¥583,750	オープン	三相200	4.8	4.8	74.5円/h	59	1(-)

オプション

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	品名	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
★756-1521	SPH-C1000-A	¥44,500	オープン	パラソルカバーA	1	1250	1(100)
★756-1539	SPH-C1000-B	¥19,375	オープン	パラソルカバーB(バーナー部用)	1	130	0(-)
★756-1547	SPH-C1000-C	¥19,375	オープン	パラソルカバーC(傘用)	1	360	0(-)
★756-1563	SPH-G1000P	¥433,750	オープン	パラソルガード(パイプ仕様)	1	37100	0(-)
★756-1555	SPH-G1000C	¥433,750	オープン	パラソルガード(チェーン仕様)	1	33100	0(-)

☎商品のお問い合わせ:06-6996-2351 <http://www.silkroom.co.jp/>

アイリスオーヤマ
Electric Stove

電気ストーブ

同商品群
在庫数 4 アイテム



IEH-800W

- 特長**
- 瞬間暖房可能でコンパクトな電気ストーブです。
 - 2段階の切替(400W/800W)暖房です。
 - 軽量コンパクトで持ち運びがラクです。
- 仕様**
- 電源コード:1.4m
 - ヒーター:石英管400W×2
 - 安全装置:温度ヒューズ/転倒時安全スイッチ
- 製造国** ●中国



アイリスオーヤマ株[106046]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	電源(V)	消費電力(kW)	消費電力(kW)	本体寸法(mm) 幅×奥行×高さ	標準消費電力料金	質量(kg)	実績(前年比%)
101-1001	IEH-800W	¥4,513	オープン	単相100	0.8	0.8	300×140×380	21.6円/h	1.7	684(92)

☎商品のお問い合わせ:0120-311-564 <http://www.irisohyama.co.jp/>