


ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本拠地です。

吉野 別作可能
 Welding Screen against Spark PAPHION
火花用衝立“パピヨン” (アルミニウムフレーム・シート付)

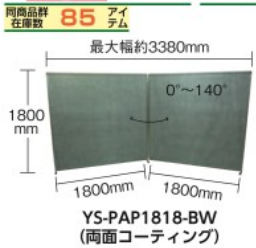

組み合わせれば、こんなブースも可能です。
 2台で 1.8m四方の独立ブースに。
 4台で 3.6m四方の独立ブースに。
 組立後も蝶番は固定されないで、扉のように出入りできます。



特長 ●蝶のような形の衝立で、蝶番タイプのため角度調整は自在(0°~140°)で、工具は必要ありません。●シートの取り付けはマジックテープ式で簡単です。
 ●ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。
仕様 ●フレーム径:28mm ●キャスター径:φ50mm ●折りたたみ収納幅:約65mm
材質 ●フレーム:アルミニウム ●シート:耐炎繊維織物(難燃シリコン両面加工)
製造国 ●日本



衝立のこの部分を無くしました

両面コーティング 仕様 ●シート厚さ:約1mm
 ●JIS A 1323 A種合格品 第03A0188号
 ●(公財)日本防災協会 防炎性能試験適合試験番号C0050010
材質 ●シート:耐炎繊維織物(難燃シリコン両面加工)

片面コーティング 仕様 ●シート厚さ:約0.7mm
 ●JIS A 1323 C種合格品 第03A0142号
 ●(公財)日本防災協会 防炎性能試験適合試験番号C0030040
材質 ●シート:耐炎繊維織物(難燃シリコン片面加工)

発注単位1台	メーカー直送	運賃別途	吉野機 [975073]						
発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	幅×高さ(mm)	足形状	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)	
★447-9378	YS-PAP1818-BW	¥73,400	¥73,400	1800×1800	2枚	キャスター式	1	12.3 (6/86)	

発注単位1台	メーカー直送	運賃別途	吉野機 [975073]						
発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	幅×高さ(mm)	足形状	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)	
★447-9360	YS-PAP1818-A	¥63,300	¥63,300	1800×1800	2枚	キャスター式	1	10 (8/67)	

替シート(両面コーティング)


発注単位1セット	メーカー直送	運賃別途	吉野機 [975073]						
発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	色	幅×高さ(mm)	セット入数(枚)	梱包数(セット)	質量(kg)	実績(前年比%)
★137-5721	YS-BW-PAP1818	¥55,543	¥61,800	グレー	1745×1900	2	1	4.6 (0/-)	

替シート(片面コーティング)

発注単位1セット	メーカー直送	運賃別途	吉野機 [975073]						
発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	色	幅×高さ(mm)	セット入数(枚)	梱包数(セット)	質量(kg)	実績(前年比%)
★137-5706	YS-A-PAP1818	¥42,057	¥46,800	グレー/黒	1745×1900	2	1	2.9 (1/100)	

☎商品のお問い合わせ:06-6532-5051 http://www.yoshino-limited.co.jp/

吉野 別作可能
 Welding Screen against Spark MAGIC FENCE
火花用衝立“マジック衝立” (アルミニウムフレーム・単体型・シート付)

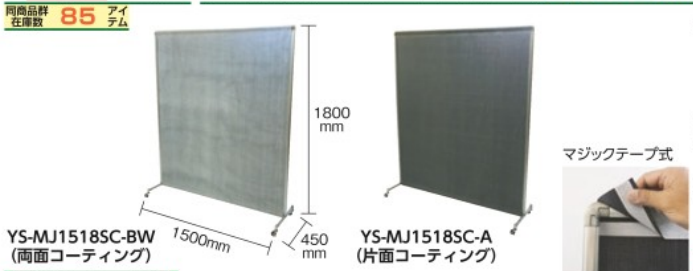

特長 ●シートの固定はマジックテープ式で、シートの取り付け・交換が簡単です。
 ●フレームはアルミ製で軽く、接着剤不要、リサイクルも簡単です。
 ●ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。
 ●作業準備にかかる時間を短縮することで、作業の効率化を図れます。
仕様 ●フレーム径:28mm ●キャスター径:φ50mm
材質 ●フレーム:アルミニウム
 ●シート:耐炎繊維織物(難燃シリコン加工)
製造国 ●日本

両面コーティング 仕様 ●シート厚さ:約1mm
 ●JIS A 1323 A種合格品 第03A0188号
 ●(公財)日本防災協会 防炎性能試験適合試験番号C0050010

片面コーティング 仕様 ●シート厚さ:約0.7mm
 ●JIS A 1323 C種合格品 第03A0142号
 ●(公財)日本防災協会 防炎性能試験適合試験番号C0030040

発注単位1台	メーカー直送	運賃別途	吉野機 [975073]						
発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	幅×高さ(mm)	足形状	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)	
★447-9327	YS-MJ1518SC-BW	¥39,800	¥39,800	1500×1800	キャスター式	1	6.6 (20/33)		

発注単位1台	メーカー直送	運賃別途	吉野機 [975073]						
発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	幅×高さ(mm)	足形状	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)	
★447-9319	YS-MJ1518SC-A	¥35,500	¥35,500	1500×1800	キャスター式	1	5.5 (15/41)		

替シート(両面コーティング)

発注単位1枚	メーカー直送	運賃別途	吉野機 [975073]						
発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	色	幅×高さ(mm)	梱包数(枚)	質量(kg)	実績(前年比%)	
★137-5712	YS-BW-MJ1518	¥23,579	¥26,200	グレー	1445×1900	1	1.9 (9/900)		

替シート(片面コーティング)

発注単位1枚	メーカー直送	運賃別途	吉野機 [975073]						
発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	色	幅×高さ(mm)	梱包数(枚)	質量(kg)	実績(前年比%)	
★137-5720	YS-A-MJ1518	¥18,001	¥20,000	グレー/黒	1445×1895	1	1.1 (4/100)		

☎商品のお問い合わせ:06-6532-5051 http://www.yoshino-limited.co.jp/

吉野 別作可能
 Welding Screen against Spark ECRAN
火花用衝立“エ克蘭” (アルミニウムフレーム・シート付)



特長 ●業界初、折りたたみ可能な屏風型溶接火花用衝立です。●溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時などに容易に使用できます。●溶接や研磨などで飛散する火花の拡散防止に最適です。
 ●キャスター付で移動も簡単です。●フレームはアルミ製で軽く、接着剤不使用のためリサイクルも簡単です。
 ●ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。
仕様 ●フレーム径:28mm ●キャスター径:φ50mm ●製品 ●折りたたみ収納幅:90mm
 ●最大広げ幅:約1700mm
材質 ●フレーム:アルミニウム
製造国 ●日本

両面コーティング 仕様 ●シート厚さ:約1mm
 ●JIS A 1323 A種合格品 第03A0188号
 ●(公財)日本防災協会 防炎性能試験適合試験番号C0050010
材質 ●シート:耐炎繊維織物(難燃シリコン両面加工)

片面コーティング 仕様 ●シート厚さ:約0.7mm
 ●JIS A 1323 C種合格品 第03A0142号
 ●(公財)日本防災協会 防炎性能試験適合試験番号C0030040
材質 ●シート:耐炎繊維織物(難燃シリコン片面加工)

発注単位1台	メーカー直送	運賃別途	吉野機 [975073]						
発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	幅×高さ(mm)	足形状	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)	
★137-5716	YS-618-BW	¥61,653	¥61,700	600×1800	3枚	キャスター式	1	9.2 (21/999)	

発注単位1台	メーカー直送	運賃別途	吉野機 [975073]						
発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	幅×高さ(mm)	足形状	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)	
★389-4550	YS-618-4000S	¥52,000	¥52,000	600×1800	3枚	キャスター式	1	8.4 (17/48)	

替シート(両面コーティング)

発注単位1セット	メーカー直送	運賃別途	吉野機 [975073]						
発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	色	幅×高さ(mm)	セット入数(枚)	梱包数(セット)	質量(kg)	実績(前年比%)
★137-5718	YS-BW-ECR0618	¥31,396	¥34,900	グレー	545×1900	3枚	3	2.2 (0/-)	

替シート(片面コーティング)

発注単位1セット	メーカー直送	運賃別途	吉野機 [975073]						
発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	色	幅×高さ(mm)	セット入数(枚)	梱包数(セット)	質量(kg)	実績(前年比%)
★137-5702	YS-4000S-ECR0618	¥24,336	¥27,100	緑/黒	545×1895	3枚	3	1.3 (1/13)	

☎商品のお問い合わせ:06-6532-5051 http://www.yoshino-limited.co.jp/