


# GD-26-NEシリーズ

水道法基準適合品  
 [GD-26-NE, GD-26L-NE, GD-27-NE, GD-27F-N]  
 [GD-28-NE, GD-29-NE]


商標 JWWA

1  
減圧弁

直動式	パイロット式	ピストン	ダイヤフラム
ベローズ	内部検出	外部検出	ステンレス
ハンドル付	ストレーナ内蔵	微圧	遠隔
弁リーク0	JWWA	ナイロン	

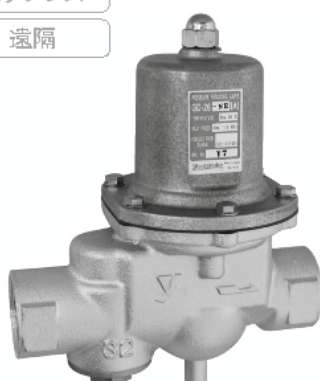

GD-26-NE-28-NE

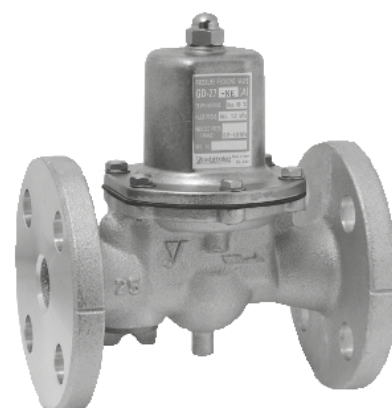

GD-27-NE-29-NE

## ■ 特 長

1. 接液部には耐食性材料を使用しています。
2. 弁構造は圧力バランス構造を採用しています。
3. 上部側一方向からの分解で内部点検ができます。
4. 配管の取付け方向は水平・垂直任意です。(但し、125A以上は水平方向のみとなります。)

## ■ 仕 様

型 式	GD-26-NE	GD-27-NE	GD-27-N	GD-27F-N	GD-28-NE	GD-29-NE
呼 び 径	15A~50A	25A~100A	125, 150A		15A~50A	25A~100A
適 用 流 体	冷温水					
一 次 側 圧 力	1.0MPa以下				1.6MPa以下	
二 次 側 圧 力	A	0.05~0.35MPa		0.05~0.20MPa		0.05~0.35MPa
	B	0.30~0.70MPa		0.20~0.50MPa		0.30~0.70MPa
最 小 差 圧	0.05MPa					
最 大 減 圧 比	10:1					
流 体 温 度	90℃		80℃		90℃	
材 質	弁 箱	青銅(NPb処理)				
	弁 座	青銅(NPb処理)				
	弁 体 ディスク	FKM		NBR	FKM	
	ダイヤフラム	EPDM		NBR	FKM	EPDM
接 続	JIS Rc	JIS 10K FFフランジ			JIS Rc	JIS 16K FFフランジ

- 15A~50Aはストレーナ(40メッシュ)内蔵です。65A~150Aはストレーナは内蔵していません。
- 圧力計接続口径はJIS Rc1gです。(40φ、0.5MPa用、1.0MPa用)
- 管端コア付も製作いたします。(型式:GD-26L-NE 流体温度 MAX40℃)
- 125A・150Aは最大差圧を0.8MPaとしてください。
- 接液要部部品をステンレス化したGD-26-NED、GD-27-NEDも製作いたします。

