
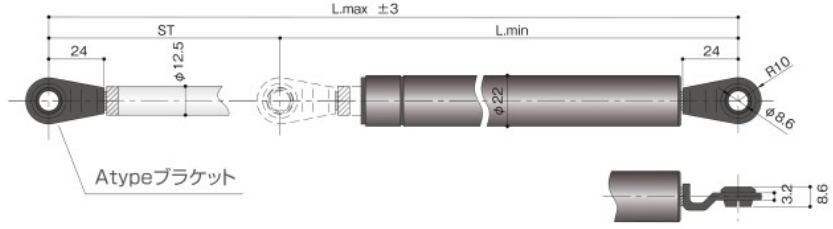


### YEG type

オールガス形

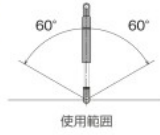


製品コード	品番	シリンダー	ロッド径	最大長			ガス反力		取付穴	重量 (g)
				Lmax (mm)	Lmin (mm)	ST (mm)	Ft (N)	Fc (N)		
KG141	YEG270127AA	φ22	φ12.5	670	400	270	127	203	φ8.6	490
KG142	YEG300745AA			700		745	1249			
KG143	YEG300845AA			845		1416				

※ブラケットは溶接されているため交換はできません。

### YFF type

フリーピストン形

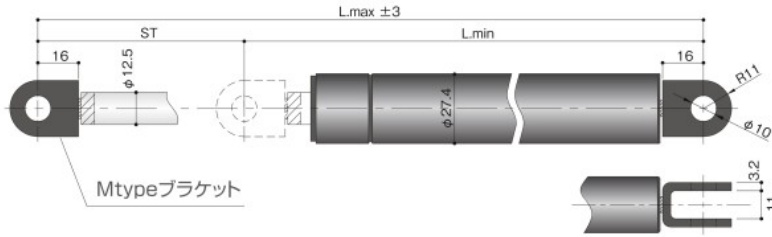

製品コード	品番	シリンダー	ロッド径	最大長			ガス反力		取付穴	重量 (g)	
				Lmax (mm)	Lmin (mm)	ST (mm)	Ft (N)	Fc (N)			
KG090	YFF100490MM	φ27.4	φ12.5	386	286	100	490	656	φ10	460	
KG144	YFF100588MM						588	787			600
KG091	YFF100686MM						686	918			
KG092	YFF150490MM			526	376	150	490	658		600	
KG145	YFF150588MM						588	790			730
KG093	YFF150686MM						686	912			
KG094	YFF200490MM			666	466	200	490	658		730	
KG146	YFF200588MM						588	789			820
KG095	YFF200686MM						686	921			
KG096	YFF250686MM			750	500	250	686	1020			

※ブラケットは溶接されているため交換はできません。

### 品番の見方



<b>①製品区分</b>	カラム1	<b>③ガスのプリングタイプ</b>	カラム3	<b>⑥ピストンロッド側ブラケット</b>	カラム10
Y	標準タイプ	F	フリーピストン	A~Z, -8, -10	型番
R	ロック機構付き	G	オールガス	<b>⑦シリンダー側ブラケット</b>	カラム11
<b>②シリンダーサイズ</b>	カラム2	S	オールステンレス	A~Z, -8, -10	型番
A	φ12	O	オイルダンパー	<b>⑧ピストンロッド保護カバー付</b>	カラム12
B	φ15	<b>④ストローク</b>	カラム4~6	K	カバー機能付き
C	φ18	3桁の数字で表示 ※小数点以下は切捨て		※シリンダー径φ22のみ対応可	
D	φ22	<b>⑤ガス反力・Ft(N)</b>	カラム7~9		
E	φ22 (ピストンロッドφ12.5)	3桁の数字で表示 ※小数点以下は切捨て			
F	φ27.4				