

G型

● 自在車 🍷 プレート式

φ 25 32 38 50 65 75

三価ユニクロ仕上	クロームメッキ仕上*
シングルベアリング	ダブルベアリング
シングルストッパー	ダブルストッパー




G-25BN




G-50PC-R

(クロームメッキ仕上)

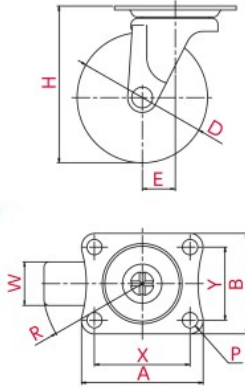

取付方法 🍷 プレート式

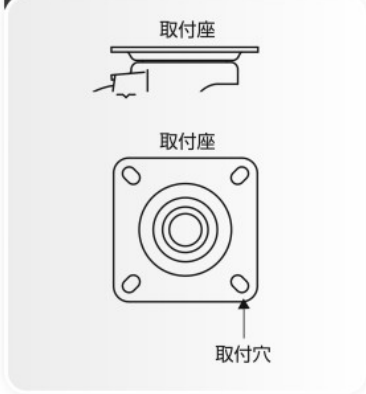

主な使用例

- 🚚 平台車
- 👉 手押し台車
- 🚪 サーバルック
- 📦 ロールボックスパレット
- 🚲 牽引台車
- 🪑 オフィスチェア
- 🔧 機械装置
- 📄 複写機
- 🛋️ 家具
- 📦 商品陳列棚
- ❄️ 冷凍ショーケース
- 🔗 その他

▼ 併用できる 固定式キャスター



*写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 **G** - **75** **BN**
金具 車輪径 車輪

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
25	G-25EL	エラストマー	8(8.2)	12	35	35×30	28×23	4.2	8	21
	G-25R	ゴム								
	G-25N	ナイロン								
	G-25BN	ナイロン(黒)								
	G-25UR	ウレタン								
	G-25PC-C	ポリカーボネート(透明)								
	G-25PC-R	ポリカーボネート(赤)								
G-25PC-G	ポリカーボネート(緑)									
32	G-32EL	エラストマー	12(12.2)	14	42	38×32	30×24	4.2	10	27
	G-32R	ゴム								
	G-32N	ナイロン								
	G-32BN	ナイロン(黒)								
	G-32UR	ウレタン								
38	G-38EL	エラストマー	20(20.4)	17	50	46×38	36×28	5.3	12	32
	G-38R	ゴム								
	G-38N	ナイロン								
	G-38BN	ナイロン(黒)								
	G-38UR	ウレタン								
	G-38PC-C	ポリカーボネート(透明)								
	G-38PC-R	ポリカーボネート(赤)								
	G-38PC-G	ポリカーボネート(緑)								

車輪種類

EL
ホイル:PP
車輪:エラストマー

R
ホイル:ゴム
車輪:ゴム

RH
ホイル:ゴム
車輪:ゴム

N
ホイル:ナイロン
車輪:ナイロン

BN
ホイル:ナイロン(黒)
車輪:ナイロン(黒)

UR
ホイル:ナイロン
車輪:ウレタン

PC -C
ホイル:ポリカーボネート(透明)
車輪:ポリカーボネート(透明)

PC -R
ホイル:ポリカーボネート(赤)
車輪:ポリカーボネート(赤)

PC -G
ホイル:ポリカーボネート(緑)
車輪:ポリカーボネート(緑)