

LG-S型

● 自在車

☑ プレート式

φ 50

三価ユニクロ仕上

クロームメッキ仕上

シングルベアリング


ダブルベアリング

シングルストッパー

ダブルストッパー




LG-50BNS

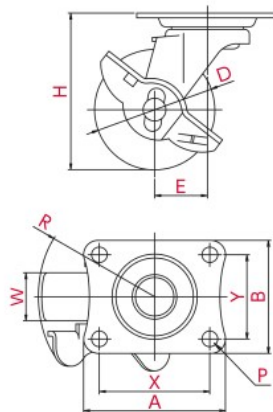


取付方法

 ☑ プレート式



取付座

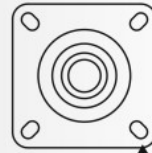

取付穴

主な使用例

- 平台車
- 手押し台車
- サーバーラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェア
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

▼ 併用できる

固定式キャスター



LR 型
P.033

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 | **LG** | **-** | **50** | **BN** | **S**
金具 | 車輪径 | 車輪 | ストッパー付

 車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	 許容荷重 [daN(kgf)]	 車幅 W(mm)	 取付高 H(mm)	 取付座 A×B(mm)	 取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	 穴径 P(mm)	 偏心 E(mm)	 旋回半径 R(mm)
50	LG-50ELS	エラストマー	25(25.5)	20	65	59×47	46×35	6.5	22	49
	LG-50RS	ゴム	30(30.6)							
	LG-50RES	● 導電ゴム	30(30.6)	21						
	LG-50NS	ナイロン	40(40.8)							
	LG-50BNS	ナイロン(黒)	40(40.8)							
	LG-50URS	ウレタン	38(38.8)							

●印
電気抵抗値については
P.008をご確認ください

車輪
種類



EL
ホイル: PP
車輪: エラストマー



R
ホイル: ゴム
車輪: ゴム



RE
ホイル: 導電ゴム
車輪: 導電ゴム



N
ホイル: ナイロン
車輪: ナイロン



BN
ホイル: ナイロン(黒)
車輪: ナイロン(黒)



UR
ホイル: ナイロン
車輪: ウレタン

軽荷重向け

中・重荷重向け

低床式中・重荷重向け

ステンレス仕様

衝撃吸収機能付

サイレンス

双輪

OTHERS