

# SG型


● 自在車    ㊦ プレート式

φ 50 65 75 100

三価ユニクロ仕上	クロームメッキ仕上
シングルベアリング	ダブルベアリング
シングルストッパー	ダブルストッパー



SG-75N

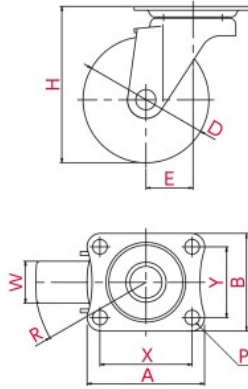

### 取付方法 ㊦ プレート式



#### 主な使用例

- プラットフォーム
- 手押し台車
- サーバルラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェア
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

### ▼ 併用できる 固定式キャスター



※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 | **SG** | - | **75** | **N**  
 金具      車輪径      車輪

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
50	SG-50EL	エラストマー	35(35.7)	27	70	70×58	55×42	8.8	27	53
	SG-50RH	ゴム	50(51.0)	28						
	SG-50N	ナイロン	60(61.2)	25						
	SG-50BN	ナイロン(黒)								
	SG-50UR	ウレタン								
65	SG-65EL	エラストマー	40(40.8)	27	85	70×58	55×42	8.8	27	61
	SG-65RH	ゴム	50(51.0)	25						
	SG-65RHE	● 導電ゴム	70(71.4)							
	SG-65N	ナイロン								
	SG-65BN	ナイロン(黒)								
	SG-65UR	ウレタン								
75	SG-75EL	エラストマー	50(51.0)	27	93	70×58	55×42	8.8	28	66
	SG-75RH	ゴム	60(61.2)	25						
	SG-75NR			27						
	SG-75NRB	ゴム(B入)	80(81.6)	25						
	SG-75RHE	● 導電ゴム								
	SG-75N	ナイロン								
	SG-75BN	ナイロン(黒)	70(71.4)	26						
	SG-75UR	ウレタン								
SG-75UHF	ウレタン(B入)									

φ75mmは取付寸法(P80×40)も製作可能です。

### 車輪種類

ホイル:PP 車輪:エラストマー	ホイル:ゴム 車輪:ゴム	ホイル:ナイロン 車輪:ゴム	ホイル:ナイロン 車輪:ゴム(B入)	ホイル:導電ゴム 車輪:導電ゴム	ホイル:ナイロン 車輪:ナイロン	ホイル:ナイロン(黒) 車輪:ナイロン(黒)	ホイル:ナイロン 車輪:ウレタン	ホイル:ナイロン 車輪:ウレタン(B入)