

ST型


●自在車 ●ねじ込み式

φ 50 65 75 100


三価ユニクロ仕上	クロームメッキ仕上
シングルベアリング	ダブルベアリング
シングルストッパー	ダブルストッパー



ST-75BN,M16x40

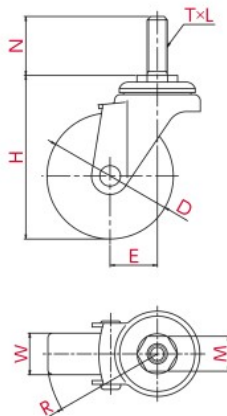

取付方法 ●ねじ込み式

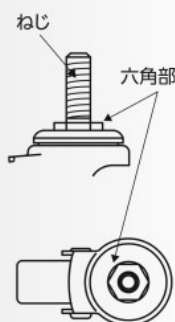

主な使用例

- 平台車
- 手押し台車
- サーベラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェア
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 **ST** - **75** **BN** , **M16** x **40**

金具 車輪径 車輪 ねじ種類 軸長

ねじ×長さを
選択して、品番の後に
つけてください

専用スパナ
P.211

 車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	 許容荷重 [daN(kgf)]	 車幅 W(mm)	 取付高 H(mm)	 ねじ×長さ T×N(mm)	 ピッチ・山数 L	 対辺 M(mm)	 偏心 E(mm)	 旋回半径 R(mm)
50	ST-50EL	エラストマー	35(35.7)	27	74	M12×35 M16×40 UNF1/2×25 W3/4×40	1.75 2 20山 10山	21 23 21 23	27	53
	ST-50RH	ゴム	50(51.0)	28						
	ST-50N	ナイロン	60(61.2)							
	ST-50BN	ナイロン(黒)								
	ST-50UR	ウレタン								
65	ST-65EL	エラストマー	40(40.8)	27	89	M12×35 M16×40 UNF1/2×25 W3/4×40	1.75 2 20山 10山	21 23 21 23	27	61
	ST-65RH	ゴム	50(51.0)	25						
	ST-65RHE	● 導電ゴム	70(71.4)							
	ST-65N	ナイロン								
	ST-65BN	ナイロン(黒)								
	ST-65UR	ウレタン								
75	ST-75EL	エラストマー	50(51.0)	27	97	M12×35 M16×40 UNF1/2×25 W3/4×40	1.75 2 20山 10山	21 23 21 23	28	66
	ST-75RH	ゴム	60(61.2)	25						
	ST-75NR			27						
	ST-75NRB			ゴム(B入)						
	ST-75RHE	● 導電ゴム								
	ST-75N	ナイロン	70(71.4)	26						
	ST-75BN	ナイロン(黒)								
	ST-75UR	ウレタン								
	ST-75UHF	ウレタン(B入)								
100	ST-100EL	エラストマー	50(51.0)	27	126	M12×35 M16×40 UNF1/2×25 W3/4×40	1.75 2 20山 10山	21 23 21 23	31	82
	ST-100RH	ゴム	60(61.2)	25						
	ST-100NR			27						
	ST-100NRB			ゴム(B入)						
	ST-100RHE	● 導電ゴム								
	ST-100N	ナイロン	60(61.2)	28						
	ST-100BN	ナイロン(黒)								
	ST-100UR	ウレタン								
	ST-100UHF	ウレタン(B入)								

●印 電気抵抗値についてはP.008をご確認ください

車輪種類



EL
ホイル:PP
車輪:エラストマー



RH
ホイル:ゴム
車輪:ゴム



NR
ホイル:ナイロン
車輪:ゴム



NRB
ホイル:ナイロン
車輪:ゴム(B入)



RHE
ホイル:導電ゴム
車輪:導電ゴム



N
ホイル:ナイロン
車輪:ナイロン



BN
ホイル:ナイロン(黒)
車輪:ナイロン(黒)



UR
ホイル:ナイロン
車輪:ウレタン



UHF
ホイル:ナイロン
車輪:ウレタン(B入)