

PMS-LB型 IPC $\phi 150 200$

● 自在車

☝ プレート式

三価ユニクロ仕上


巻き込み防止カバー付

シングルベアリング

ダブルベアリング

シングルストッパー

ダブルストッパー

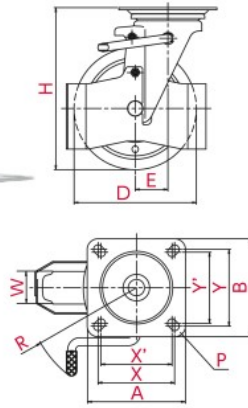

取付方法 プレート式



主な使用例

- プラットフォーム
- 手押し台車
- サーバルック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェア
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

併用できる 固定式キャスター



※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 **PMS** - **150** **GUB** **LB** **(R)** ,**IPC(Y)**
 金具 車輪径 車輪 ストッパー付 ストッパーレバー カバー

PMS-LB(R)型 IPC

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
150	PMS-150WBLB(R),IPC(Y)	ゴム(B入)	200(204.0)	40	198	120×120	94×94 (87×87)	11	40	136
	PMS-150AWLB(R),IPC(Y)	耐摩耗ゴム(B入)	250(225.0)	42						
	PMS-150UWBLB(R)/INJ,IPC(Y)	ウレタン(B入)	300(306.0)	38						
	PMS-150GUBLB(R),IPC(Y)		250(255.0)	40						
	PMS-150APULB(R),IPC(Y)	プレミアムウレタン(B入)	300(306.0)	38						
	PMS-150AUULB(R),IPC(Y)	アルティメットウレタン(B入)	350(357.0)	42						
200	PMS-200WBLB(R),IPC(Y)	ゴム(B入)	250(255.0)	43	250	144×144	120×120 (105×105)	11.5	56	166
	PMS-200UWBLB(R)/INJ,IPC(Y)	ウレタン(B入)	400(408.0)	42						
	PMS-200GUBLB(R),IPC(Y)		350(357.0)	43						

PMS-LB(L)型 IPC

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
150	PMS-150WBLB(L),IPC(Y)	ゴム(B入)	200(204.0)	40	198	120×120	94×94 (87×87)	11	40	136
	PMS-150AWLB(L),IPC(Y)	耐摩耗ゴム(B入)	250(225.0)	42						
	PMS-150UWBLB(L)/INJ,IPC(Y)	ウレタン(B入)	300(306.0)	38						
	PMS-150GUBLB(L),IPC(Y)		250(255.0)	40						
	PMS-150APULB(L),IPC(Y)	プレミアムウレタン(B入)	300(306.0)	38						
	PMS-150AUULB(L),IPC(Y)	アルティメットウレタン(B入)	350(357.0)	42						
200	PMS-200WBLB(L),IPC(Y)	ゴム(B入)	250(255.0)	43	250	144×144	120×120 (105×105)	11.5	56	166
	PMS-200UWBLB(L)/INJ,IPC(Y)	ウレタン(B入)	400(408.0)	42						
	PMS-200GUBLB(L),IPC(Y)		350(357.0)	43						

車輪種類



WB ホイル: 鋼板 車輪 : ゴム (B入)
 AW ホイル: アルミ 車輪 : 耐摩耗ゴム (B入)
 UWBI/NJ ホイル: ナイロン 車輪 : ウレタン (B入)
 GUB ホイル: ナイロン 車輪 : ウレタン (B入)
 APU ホイル: アルミ 車輪 : プレミアムウレタン (B入)
 AUU ホイル: アルミ 車輪 : アルティメットウレタン (B入)