

# HG-W型

● 自在車


☑ プレート式

φ 38 50


三価ユニクロ仕上	クロームメッキ仕上
シングルベアリング	ダブルベアリング
シングルストッパー	ダブルストッパー



HG-50BN-W

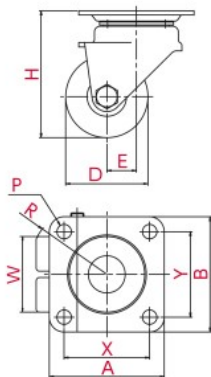

取付方法 ☑ プレート式

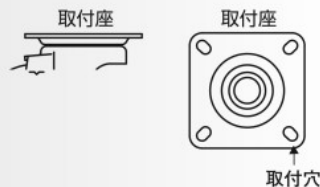

主な使用例

- 平台車
- 手押し台車
- サーバルック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェア
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 **HG** | - | **50** | **BN** | - | **W**  
 金具 | 車輪径 | 車輪 | 金具

▼ 併用できる 固定式キャスター



車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 AxB(mm)	取付寸法 XxY(X'xY')(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
38	HG-38BN-W	ナイロン(黒)	120(122.4)	46	64	70x70	52x52	8.8	18	44
50	HG-50BN-W	ナイロン(黒)	150(153.0)	46	77	70x70	52x52	8.8	18	49

# HR-W型

■ 固定車


☑ プレート式

φ 50


三価ユニクロ仕上	クロームメッキ仕上
シングルベアリング	ダブルベアリング
シングルストッパー	ダブルストッパー



HR-50BN-W

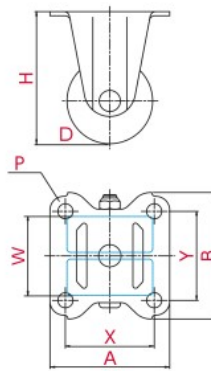

取付方法 ☑ プレート式

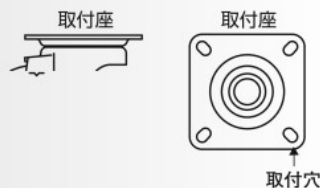

主な使用例

- 平台車
- 手押し台車
- サーバルック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェア
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 **HR** | - | **50** | **BN** | - | **W**  
 金具 | 車輪径 | 車輪 | 金具

▼ 併用できる 自在式キャスター



車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 AxB(mm)	取付寸法 XxY(X'xY')(mm)	穴径 P(mm)
50	HR-50BN-W	ナイロン(黒)	150(153.0)	46	77	70x74	52x52	8.8

車輪種類



BN  
 ホイル:ナイロン(黒)  
 車輪:ナイロン(黒)