

SUS-J2型

●自在車

🔧プレート式

φ 130 150

三価ユニクロ仕上

ステンレス

シングルベアリング


ダブルベアリング

シングルストッパー

ダブルストッパー



SUS-GUJ2-150

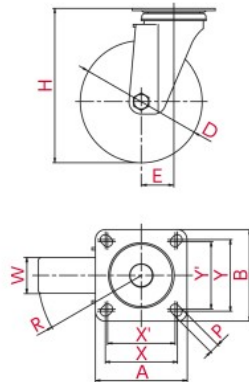


取付方法

🔧プレート式



取付座

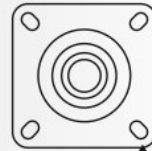

取付穴

主な使用例

- 🚚 平台車
- 🚶 手押し台車
- 🏪 サーバーラック
- 📦 ロールボックスパレット
- 🚲 牽引台車
- 🪑 オフィスチェア
- 🔧 機械装置
- 📄 複写機
- 🏠 家具
- 📦 商品陳列棚
- 🧊 冷凍ショーケース
- 🔧 その他

▼ 併用できる

固定式キャスター


SUS-K2 型
P.138

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例

SUS	-	GU	J2	-	150
金具		車輪	金具		車輪径

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
130	SUS-NRJ2-130	ゴム(B入)	160(163.2)	40	170	102×102	80×80(75×75)	11	40	105
	SUS-NJ2-130	ナイロン(B入)	150(153.0)							
	SUS-GUJ2-130	ウレタン(B入)	160(163.2)							
150	SUS-NRJ2-150	ゴム(B入)	180(183.6)	40	190	102×102	80×80(75×75)	11	40	115
	SUS-NJ2-150	ナイロン(B入)	160(163.2)							
	SUS-GUJ2-150	ウレタン(B入)	180(183.6)							

車輪
種類

NR
ホイル:ナイロン
車輪 :ゴム(B入)

N
ホイル:ナイロン
車輪 :ナイロン
(B入)

GU
ホイル:ナイロン
車輪 :ウレタン
(B入)

軽荷重向け

中・重荷重向け

低床式中・重荷重向け

ステンレス仕様

衝撃吸収機能付

サイレンス

双輪

OTHERS