


SKY-2R型

固定車 プレート式
φ 150 200

三価ユニクロ仕上	クロームメッキ仕上
シングルベアリング	ダブルベアリング
シングルストッパー	ダブルストッパー



SKY-2R200AW (AR) Gr-A-1

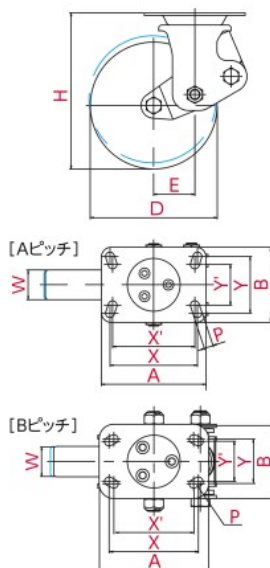


取付方法 プレート式



主な使用例

- 平台車
- 手押し台車
- サーバーラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車**
- オフィスチェア
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

 併用できる 自在式キャスター



※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 SKY-2R 200 AW (AR) Gr - A - 1
金具 車輪径 車輪 取付ピッチ 基準荷重

 車輪径 D (mm)	品番	車輪材質	 基準荷重 [daN (kgf)]	 車幅 W (mm)	 取付高 H (mm)	A			B			 偏心 E (mm)									
						取付座 A×B (mm)	取付寸法 X×Y (X'×Y') (mm)	穴径 P (mm)	取付座 A×B (mm)	取付寸法 X×Y (X'×Y') (mm)	穴径 P (mm)										
150	SKY-2R150AW	耐摩耗ゴム (B入)	-1 100 (102.0)	42	193 [~183]	159×114	133×86 (125×62)	13.5	137×93	112×50 (100×56)	11	50 [~54]									
	SKY-2R150WF (AR)		-2 200 (204.0)																		
	SKY-2R150WF (Gr)	耐摩耗ゴム (B入) (緑)	-1 100 (102.0)	40																	
	SKY-2R150AW (AR) Gr		-2 200 (204.0)																		
	SKY-2R150UWF	ウレタン (B入)	-1 100 (102.0)	42																	
	SKY-2R150UWF / INJ		-2 200 (204.0)																		
	SKY-2R150APU	プレミアムウレタン (B入)	-1 100 (102.0)	38																	
	SKY-2R150AUU	アルティメットウレタン (B入)	-2 200 (204.0)																		
200	SKY-2R200AW	耐摩耗ゴム (B入)	-1 100 (102.0)	45	246 [~236]	159×114	133×86 (125×62)	13.5	180×110	112×63 (140×50)	11.5	65 [~67]									
	SKY-2R200WF (AR)		-2 200 (204.0)																		
	SKY-2R200WF (Gr)	耐摩耗ゴム (B入) (緑)	-1 100 (102.0)	43																	
	SKY-2R200AW (AR) Gr		-2 200 (204.0)																		
	SKY-2R200UWF	ウレタン (B入)	-1 100 (102.0)	45																	
	SKY-2R200UWF / INJ		-2 200 (204.0)																		
	SKY-2R200APU	プレミアムウレタン (B入)	-1 100 (102.0)	42																	
	SKY-2R200AUU	アルティメットウレタン (B入)	-2 200 (204.0)																		

※ [] 内の数値は荷重限度時の値

SKY-2R型・SKY-2R-S型



※クッションキャスター固定車の進行方向を間違えてご使用されると破損の原因となりますので、ご注意ください。

車輪種類



軽荷重向け

中・重荷重向け

低床式中・重荷重向け

ステンレス仕様

衝撃吸収機能付

サイレンス

双輪

OTHERS