

P型

● 自在車

ねじ込み式

φ 50 60

三価ユニクロ仕上

クロームメッキ仕上

シングルベアリング

ダブルベアリング

シングルストッパー



ダブルストッパー



P-60T,M12×22



P-60TS,M12×22

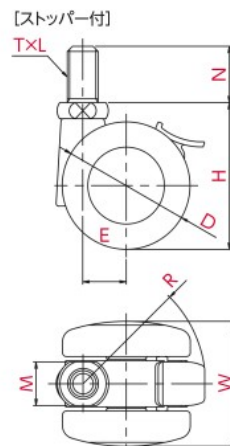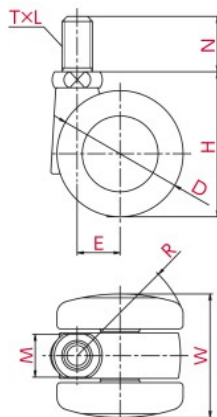

主な使用例

- プラットフォーム
- 手押し台車
- サーパラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェア
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 **P** - **60** **T** , **M12** × **22**

金具 車輪径 金具 ねじ種類 軸長

ねじ×長さを
選択して、品番の後に
つけてください

専用スパナ
P.211

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	ねじ×長さ T×N(mm)	ピッチ・山数 L	対辺 M(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
50	P-50T	ナイロン	60(61.2)	49	57.5	M12×22	1.75	17	17	46
	P-50HT		100(102.0)							
60	P-60T	ナイロン	100(102.0)	55	73	M12×22	1.75	17	17	55

ストッパー付

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	ねじ×長さ T×N(mm)	ピッチ・山数 L	対辺 M(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
50	P-50TS	ナイロン	60(61.2)	49	57.5	M12×22	1.75	17	17	48
	P-50HTS		100(102.0)							
60	P-60TS	ナイロン	100(102.0)	55	73	M12×22	1.75	17	17	67

軽荷重向け

中・重荷重向け

低床式中・重荷重向け

ステンレス仕様

衝撃吸収機能付

サイレンス

双輪

OTHERS