

# キャスター

□ 金属製パイプキャスター イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスター

Erector System

## YGR・YKR φ28 イレクター専用タイプ

φ28 イレクター

φ32 イレクター

φ42 イレクター

ステンイレクター

クリフオームフラスコン

キャスター

自由車

YGR-100



自由車

YGR-100S



固定車

YKR-100







### 仕様

寸法単位：mm

種類	車輪径	品番	車輪材質	質量 (g)	最大積載質量 (kg)	車輪取付高 (H)	ステム長さ (A)	偏心 (E)	軸径
自由車	100	YGR-100 [YGR-100S]	ゴム	640[700]	40	128.5	57.5	30	8
		YGR-100N [YGR-100SN]	ナイロン	460[520]					
		YGR-100U [YGR-100SU]	ウレタン	500[560]					
		YGR-100E [YGR-100SE]	導電性ゴム	580[630]					
	75	YGR-75 [YGR-75S]	ゴム	470[510]	35	99.5	57.5	28	
		YGR-75N [YGR-75SN]	ナイロン	400[440]					
		YGR-75U [YGR-75SU]	ウレタン	420[460]					
		YGR-75E [YGR-75SE]	導電性ゴム	440[490]					
	65	YGR-65 [YGR-65S]	ゴム	440[480]	25	91.5	57.5	29	
		YGR-65N [YGR-65SN]	ナイロン	370[410]					
		YGR-65U [YGR-65SU]	ウレタン	390[430]					
		YGR-65E [YGR-65SE]	導電性ゴム	440[480]					
50	YGR-50 [YGR-50S]	エラストマー	180[200]	25	71	39	22		
	YGR-50N [YGR-50SN]	ナイロン	170[200]						
	YGR-50U [YGR-50SU]	ウレタン	180[200]						
	YGR-50E [YGR-50SE]	導電性ゴム	200[220]						
固定車	100	YKR-100	ゴム	440	40	128.5	32	-	
	75	YKR-75	ゴム	230		83.5	36		
	65	YKR-65	ゴム	200	35	78.5	36		
		YKR-65N	ナイロン	150					
	50	YKR-50	ゴム	160	25	71	36		
YKR-50N	ナイロン	135							

品番、質量の [ ] 内はストッパー付を表しています。


### 寸法図

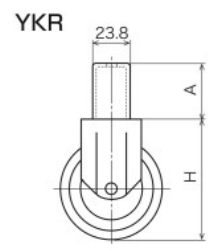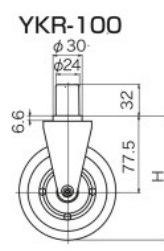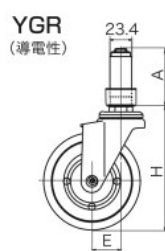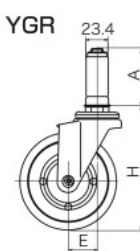

### 取付方法 「キャスター取付上のご注意・使用上のご注意」をお読みください。


#### ● YGR の取り付け

- 1) パイプの内側のバリをヤスリで取ります。
- 2) パイプに差し込む前に専用のパイプキャスタースパナ (EK-20) でキャスターのボルトを締め、ゴム部分からパイプの内径に接するように太くします。
- 3) ゴム部分を太くしたら、パイプにキャスターを差し込み、右図のように専用のパイプキャスタースパナで締め付けます。

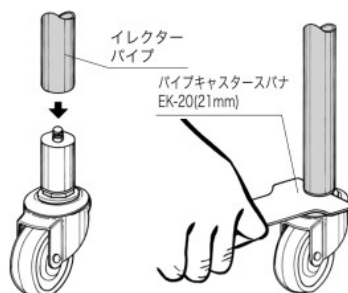

#### ● YKR の取り付け

- 1) 車軸ボルトを取り外します。
- 2) 打ち込み部の上から金属の棒をあて、ハンマーでイレクターパイプに垂直に打ち込みます。  
※フォーク部をたたくと溶接部がとれることがあります。
- 3) 車軸を元のようにセットします。

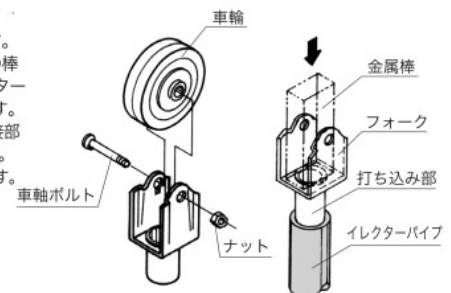

#### ● YKR-100 取付時の注意事項

- YKR-100 にはカラー (リング状の部品) が付いています。カラーの上からパイプを取り付けてください。

